

SV-SUB D 15Bu.-KL Übergabebaustein

125 VAC/DC / 2 A

Buchsenleiste
15-polig
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


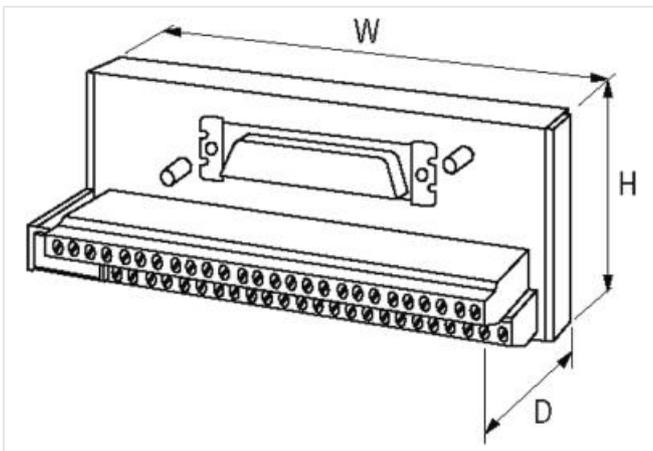


Abbildung stellvertretend

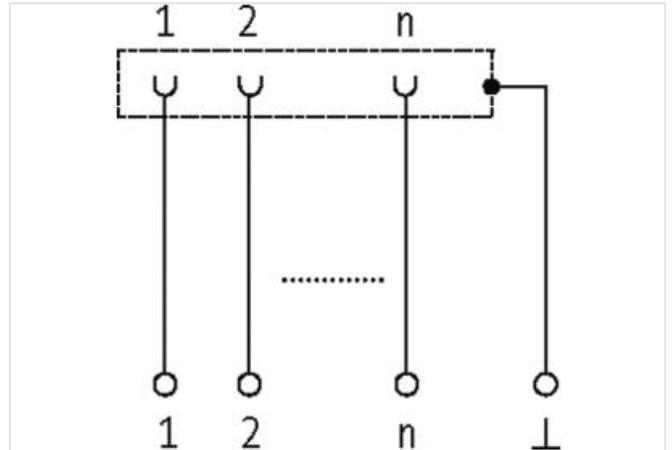

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02.06.2024

ECLASS-12.0 27141152

ETIM-5.0 EC001283

GTIN 4048879026482

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC 125 V

Betriebsspannung DC 150 V

Betriebsstrom max. 2 A

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1) II

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 63 mm

Breite 75 mm

Tiefe 48 mm

Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C