

Slim Line Potenzialklemmenblock


Potenzialklemmenblock
Slim Line

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

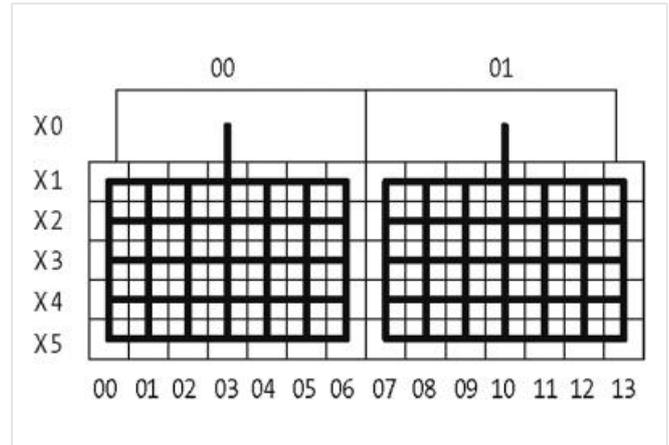

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ECLASS-10.1	27141106
ECLASS-11.1	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879049429
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max.	30 V
Betriebsspannung DC max.	30 V
Summenstrom max.	20 A

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	70 mm
Breite	56 mm
Tiefe	32,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
-------------------------	------

Betriebstemperatur max.	55 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-40 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	85 °C
----------------------	-------

Anschlussstyp 4

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	grün
---------------------	------

Polzahl	1
---------	---

PIN 1	00
-------	----

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	grün
---------------------	------

Polzahl	1
---------	---

PIN 1	01
-------	----

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Polzahl	7
---------	---

PIN 1	00
-------	----

PIN 2	01
-------	----

PIN 3	02
-------	----

PIN 4	03
-------	----

PIN 5	04
-------	----

PIN 6	05
-------	----

PIN 7	06
-------	----

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Polzahl	7
---------	---

PIN 1	07
-------	----

PIN 2	08
-------	----

PIN 3	09
-------	----

PIN 4	10
-------	----

PIN 5	11
-------	----

PIN 6	12
-------	----

PIN 7	13
-------	----