

RELAIS 24V DC-1U(16A) für RTS-1FI

Produkt abgekündigt, keine Alternative

1 Wechsler
24 V AC/DC

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

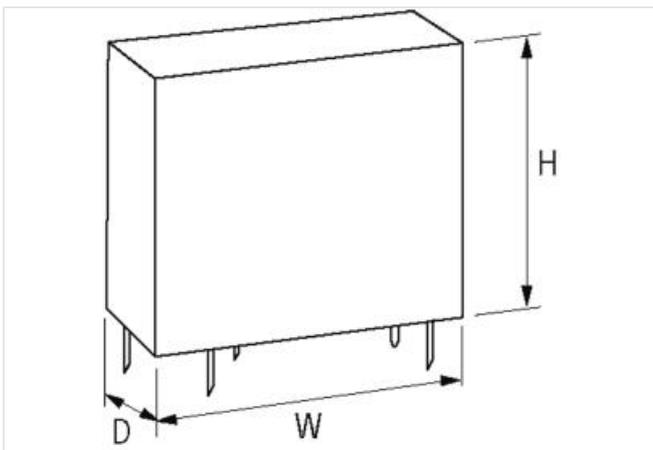
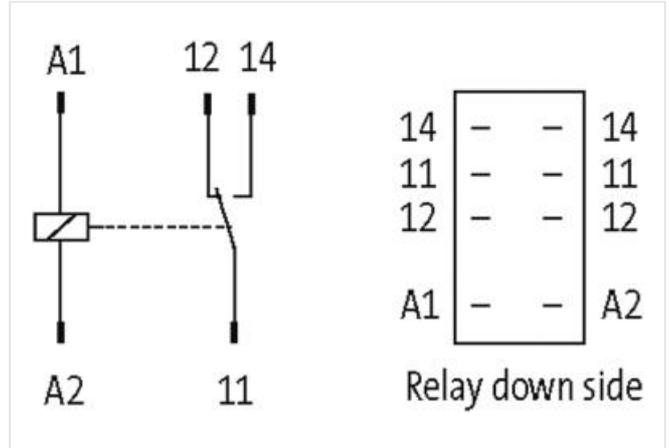


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879025850
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900

Elektrische Daten

Halteleistung max.	0,65 W
--------------------	--------

Elektrische Daten | Versorgung

Stromaufnahme	27 mA
---------------	-------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03.06.2024

Elektrische Daten | Ausgang

Schaltleistung AC max.	4000 VA
Schaltleistung DC max.	300 W
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC	24 V
Schaltspannung DC max.	250 V
Schaltstrom max.	16 A

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt	AgSnO ₂
------------------	--------------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	25 mm
Breite	29 mm
Tiefe	12,4 mm