

## Motorentstörmodul

Varistor, 3x400VAC/4kW


3× 575 V AC VDR

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

## **Link zum Produkt**

## Abbildungen



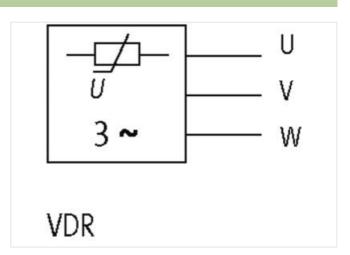

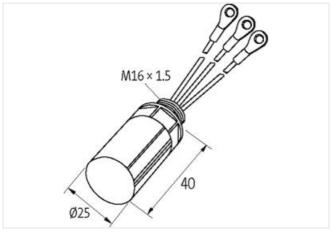


Abbildung stellvertretend









27371013	
27371013	
27371013	
27371013	
27371013	
27371013	
	27371013 27371013 27371013 27371013



ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019293
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Elektrische Daten   Eingang	
Eingangsspannung AC	575 V
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm²
Installation   Anschluss	
Anschlussinformation	Einzellitzen
Länge Einzellitzen	100 mm
Ringkabelschuh	M6isoliert
Geräteschutz   Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten   Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Vergussmasse	2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten   Montagedaten	
Befestigungsart	gesteckt
Geeignet für Befestigungsart	Motorklemmkasten
Höhe	25 mm
Breite	25 mm
Tiefe	40 mm
Umgebungseigenschaften   Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C