

Power Distributor PD4 7/8" 5 polig

24+E Stifte auf 4 x 7/8" 5-pol. Buchsen

Industriestecker 24+PE
auf 4x 7/8" UNF Buchse
5-polig

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


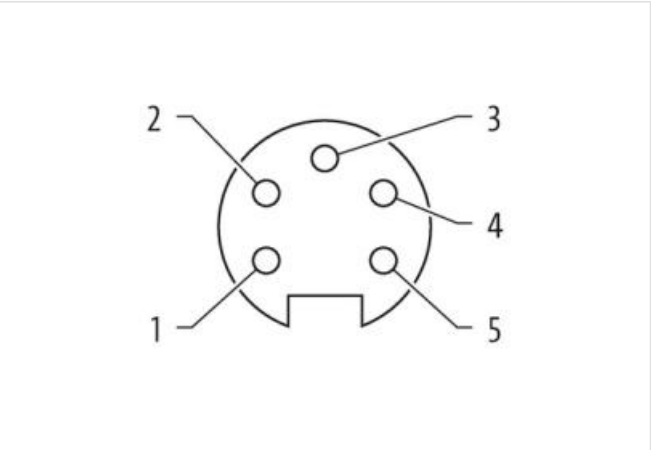


Abbildung stellvertretend

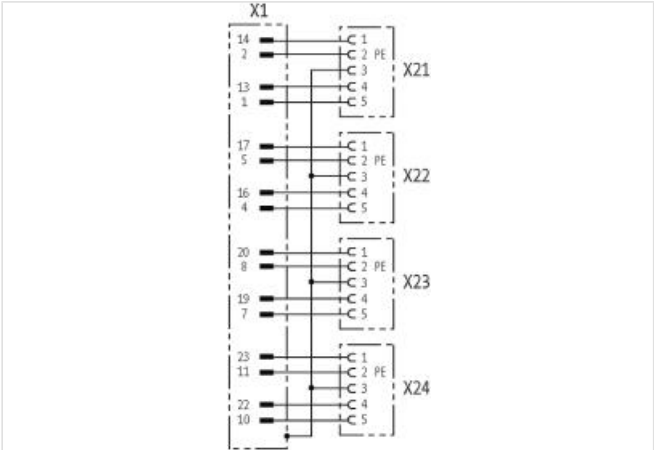

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27142601
ECLASS-7.0	27142601
ECLASS-8.0	27142601
ECLASS-9.0	27142601
ECLASS-10.1	27142601
ECLASS-11.1	27142606

ECLASS-12.0	27142606
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879063449
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
Elektrische Daten	
Sicherheitsgrad	SELV
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	120 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	9 A
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten Materialdaten	
Beschichtung Gehäuse	pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	165 mm
Breite	70 mm
Tiefe	100 mm
Verriegelungsart	2-Handverriegelung (2 Bügel)
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C