

RTS-2FI Relaissockelbaustein


Produkt abgekündigt

für Steckrelais MRS 1 oder 2 Wechsler 250 V AC berührungsgeschützt (VBG 4) und (VDE 0106) Teil 100 und 101

Link zum Produkt

Abbildungen



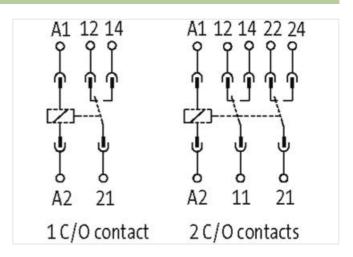

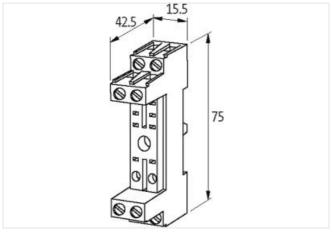


Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten | | |
|---------------------|---------------|--|
| ECLASS-6.0 | 27371001 | |
| ECLASS-7.0 | 27371001 | |
| ECLASS-8.0 | 27371001 | |
| ECLASS-9.0 | 27371001 | |
| ETIM-5.0 | EC001437 | |
| GTIN | 4048879027663 | |



stay connected

| Verpackungseinheit | 1 |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Elektrische Daten Ausgang | |
| Schaltspannung AC max. | 250 V |
| Schaltstrom max. | 16 A |
| Installation | |
| Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
| Installation Anschluss | |
| Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
| Geräteschutz Elektrisch | |
| Bemessungsstoßspannung | 5 kV |
| Zusatzbeschaltung | aufsteckbares Entstörmodul MRE |
| Mechanische Daten Montagedaten | |
| Befestigungsart | geschnappt |
| Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
| Höhe | 81,9 mm |
| Breite | 15,5 mm |
| Tiefe | 75 mm |