

SV-SUB D 9St.-KL Übergabebaustein

125 VAC/DC / 2 A

 Stiftleiste
 9-polig
 Schraubklemmen

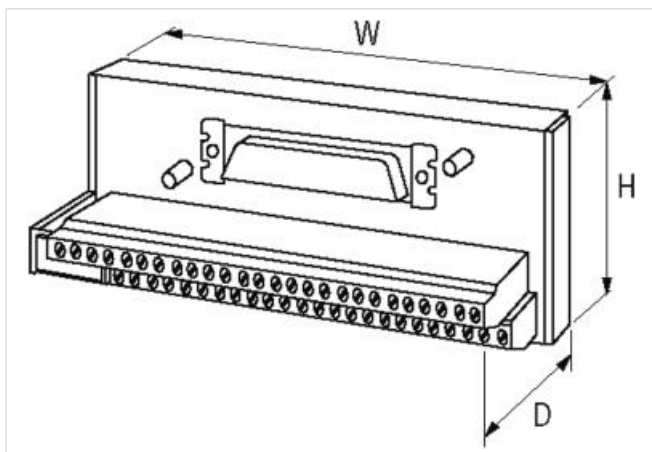
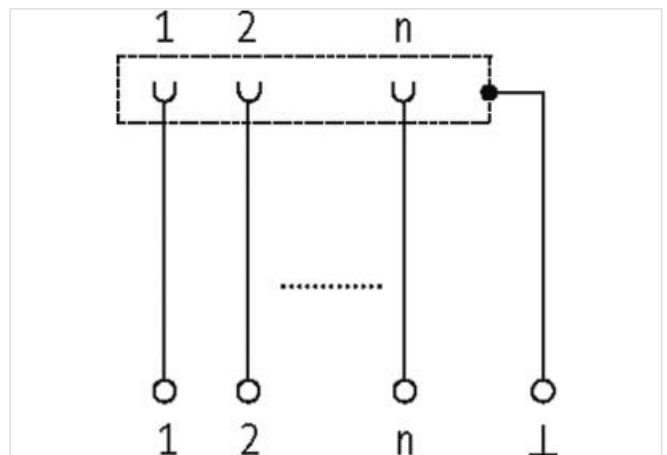
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

ECLASS-12.0	27141152
-------------	----------

ETIM-5.0	EC001283
----------	----------

GTIN	4048879026543
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	125 V
---------------------	-------

Betriebsspannung DC	150 V
---------------------	-------

Betriebsstrom max.	2 A
--------------------	-----

Geräteschutz | Elektrisch

Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
-------------------------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
-----------------	------------

Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
------------------------------	-------------------------

Höhe	63 mm
------	-------

Breite	50 mm
--------	-------

Tiefe	48 mm
-------	-------

Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
------------------	--

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------