

LUG S 8 Übergabebaustein

250V / 8 A

8-polig
Schraubsteckklemmen

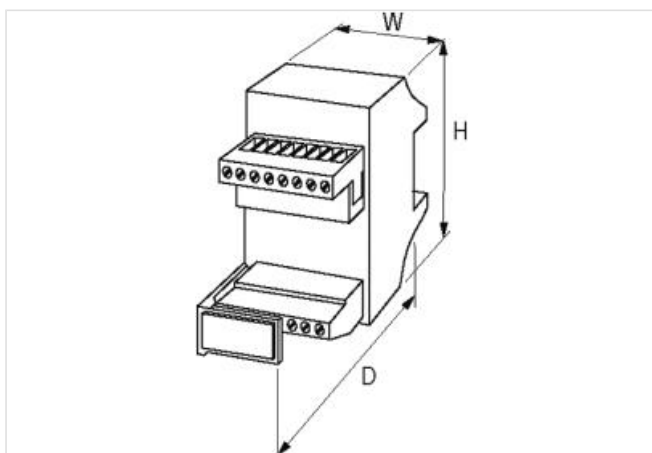
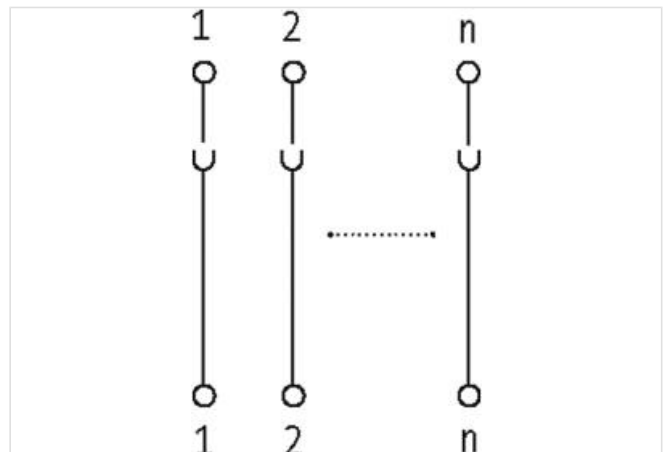
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026291
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom max.	8 A
Installation	
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	75 mm
Breite	45 mm
Tiefe	66 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C