

PKB 1 Übergabebaustein

250V / 15 A

4× 22-polig
 15 A je Potenzialschiene
 Schraubsteckklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



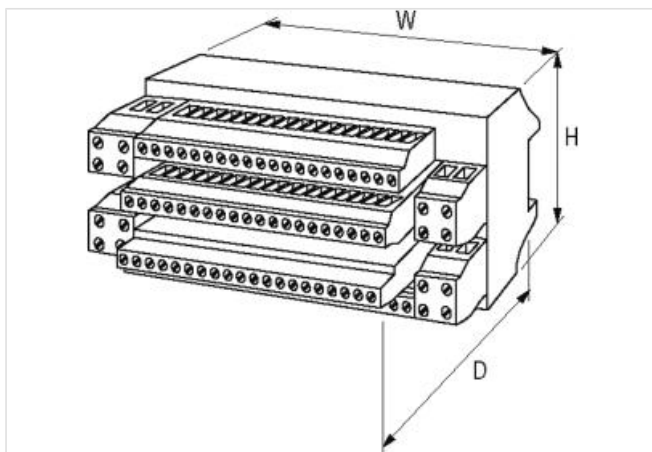


Abbildung stellvertretend

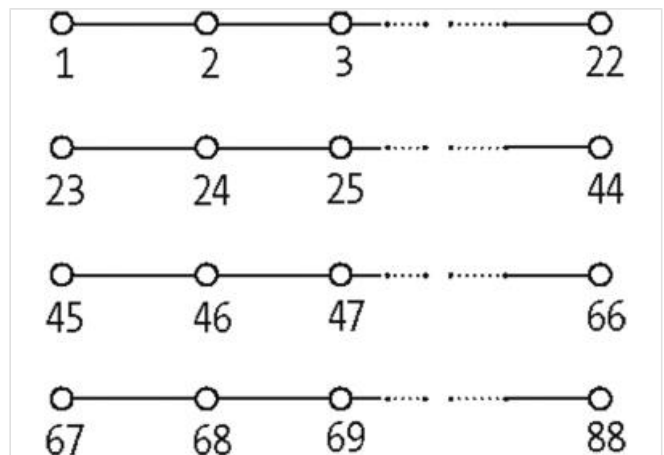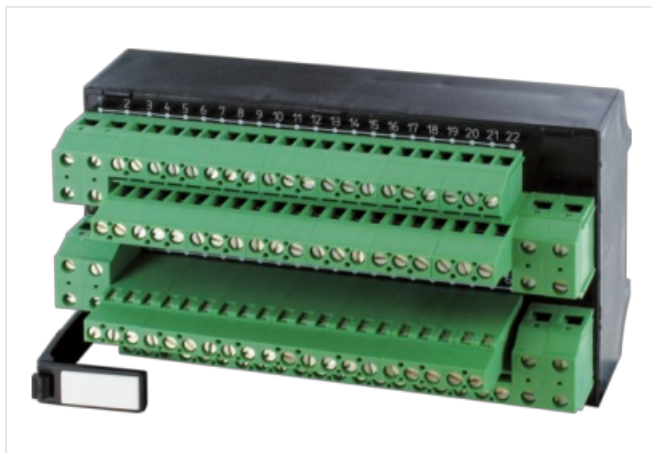

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152

ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026062
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	250 V
Summenstrom je Potenzialschiene max.	15 A
Installation	
Anschlussquerschnitt eindrätig max.	4 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Geräteschutz Elektrisch	
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	II
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	140 mm
Tiefe	48 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C