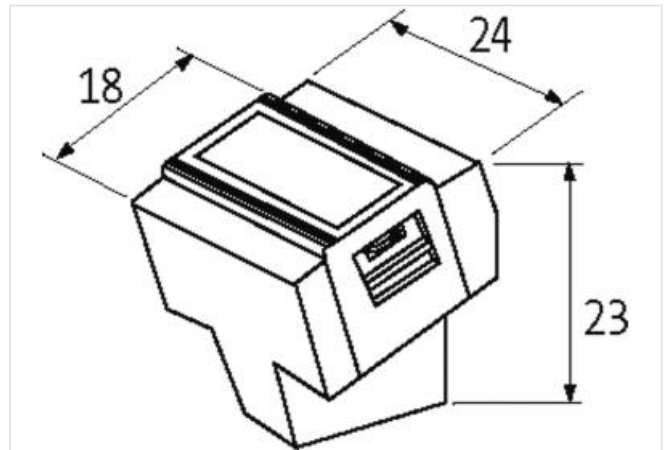


MASI20 Installationstechnik

Steckklemme für AS-Interface Profilkabel

Steckerklemme
für Bus-/Powerverteiler[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141104
ECLASS-7.0	27141104
ECLASS-8.0	27141104
ECLASS-9.0	27141104
ECLASS-10.1	27141104
ECLASS-11.1	27141104
ECLASS-12.0	27141104
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879050517
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC max.	36 V
Summenstrom max.	8 A

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	23 mm
Breite	24 mm
Tiefe	18 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Anschlusstyp 1

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	grün
Polzahl	2
PIN 1	+
PIN 2	-