

Cube67 Zubehör

Trennstecker für Systemleitungen


M12
 Buchse gerade
 Interne Systemverbindung
 mit Befestigungssockel
 Flansch, Lochabstand 30 mm, Bohrmaß 3.3 mm

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

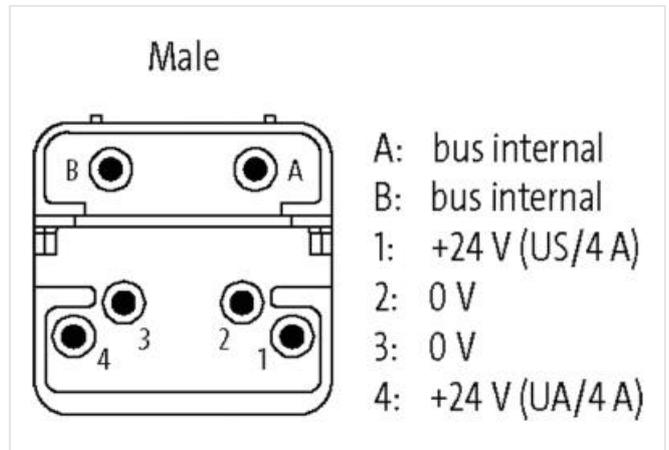

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047890
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom max.	4 A

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Han-Brid®, 6-polig
Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	6
---------	---

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP65

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 80,5 mm

Breite 40 mm

Tiefe 40 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -40 °C

Betriebstemperatur max. 85 °C