

IR Relaissockelbaustein

Produkt abgekündigt, keine Alternative

für Industrierelais
 4 Wechsler
 0...230 V AC/DC
 ohne Bauteile

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


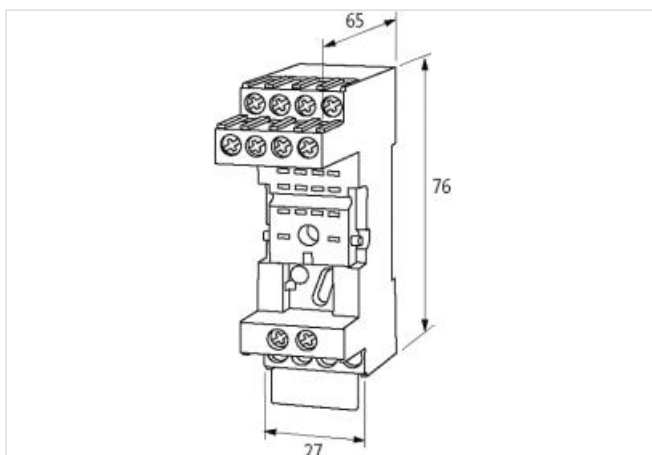


Abbildung stellvertretend

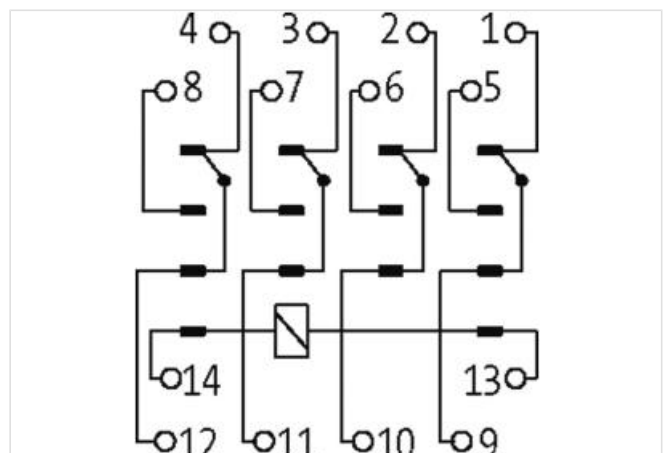

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371603
ECLASS-7.0	27371603
ECLASS-8.0	27371603
ECLASS-9.0	27371603
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879025935

Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten Ausgang	
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	110 V
Schaltstrom max.	5 A
Installation Anschluss	
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP40
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	76,5 mm
Breite	27 mm
Tiefe	65 mm