

Industrie - Relais 4W 24VDC + Diode

Produkt abgekündigt, keine Alternative

4 Wechsler
24 V DC, mit Entstörung und LED
Relais mit anderer Spannung sind auf Anfrage lieferbar.

Link zum Produkt

Abbildungen

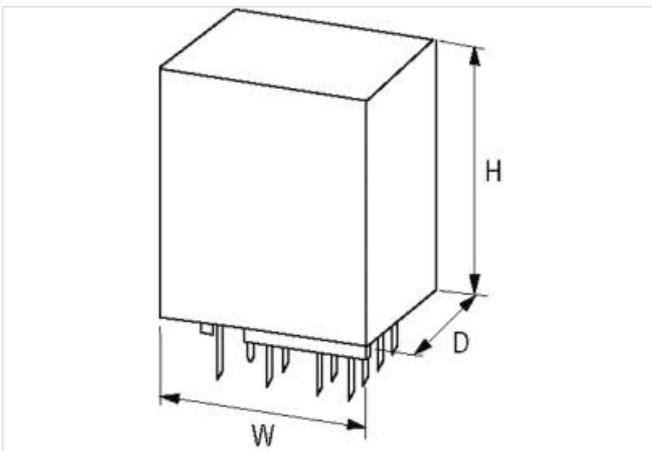
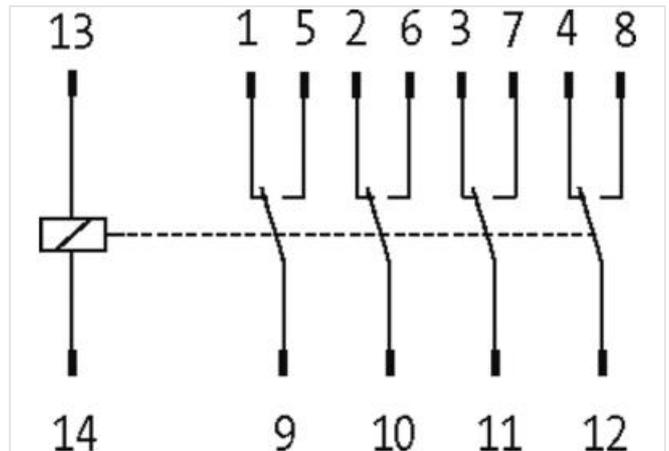


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879025720
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900

Elektrische Daten

Halteleistung max.	0,9 W
--------------------	-------

Elektrische Daten | Ausgang

Schaltleistung AC max.	1250 VA
Schaltleistung DC max.	100 W
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC	24 V
Schaltspannung DC max.	110 V
Schaltstrom max.	5 A

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt	AgHv, AgNi
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	36 mm
Breite	28 mm
Tiefe	21 mm