

Montageplatte MP 6

Tragschiene / Schraubklemmen

6 Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


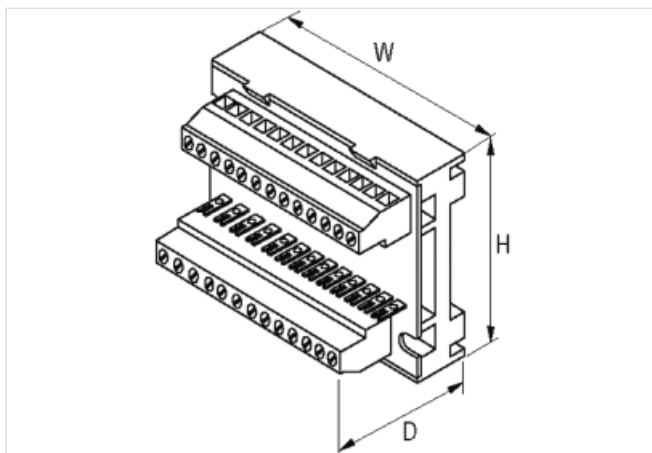


Abbildung stellvertretend

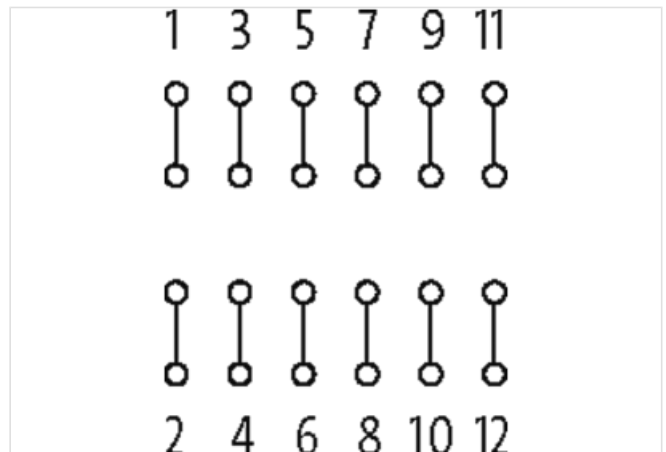

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149

ETIM-5.0	EC000683
GTIN	4048879042277
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	50 V
Betriebsstrom max.	5 A
Installation	
Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
Installation Anschluss	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Anschlussinformation	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Gehäuseeigenschaften	offene Bauweise
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Abstand Lötstützpunkte	24 mm
Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	45 mm
Tiefe	36 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C