

Montageplatte MP 6 S

Tragschiene / Schraubklemmen

6 Lötstützpunktpaare
auf Klemmen geführte Lötstützpunktpaare

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

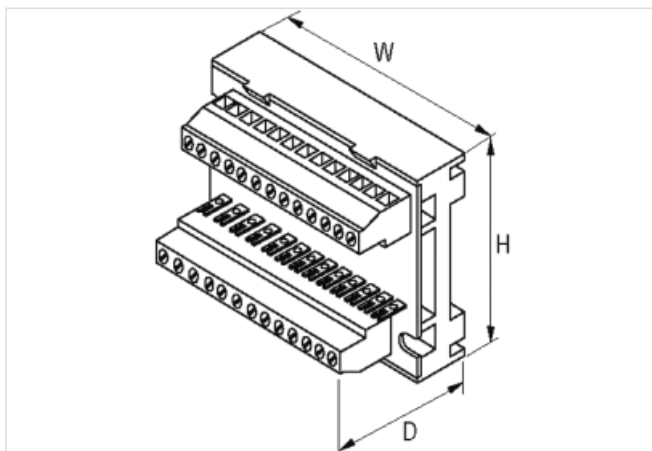
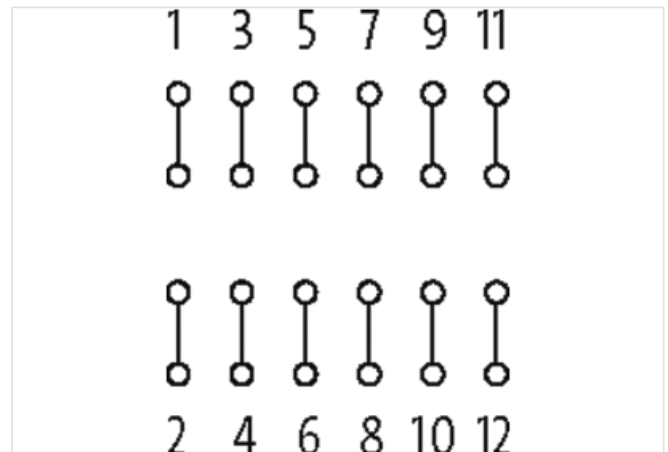


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042239
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max.	250 V
Betriebsspannung DC max.	250 V
Betriebsstrom max.	5 A

Installation

Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
---------------------------	-------------------

Installation | Anschluss

Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Anschlussinformation	Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Gehäuseeigenschaften	offene Bauweise
Material Gehäuse	Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Abstand Lötstützpunkte	50 mm
Befestigungsart	verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	63 mm
Breite	90 mm
Tiefe	36 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C