

MKS - D 10/1300 - 1 Diodenbaustein

Tragschiene / Schraubklemmen

Universaldiode 1 300 V, 1 A

10 Dioden

einzeln auf Klemmen geführte Dioden

Diodenbausteine eignen sich zum Beschalten von induktiven Verbrauchern (Ventil, Schütz etc.)

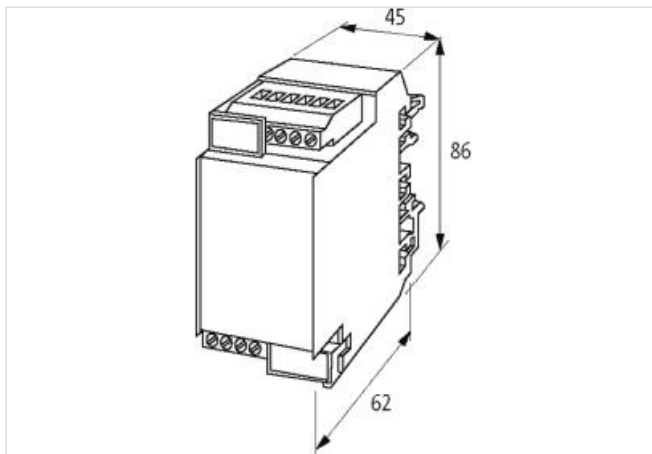
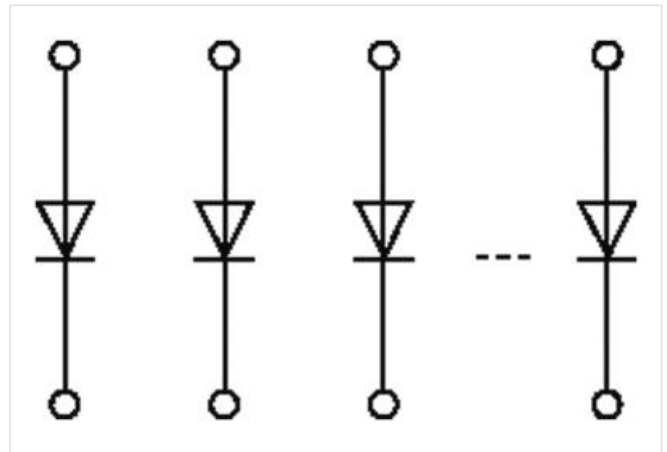
[Link zum Produkt](#)
Abbildungen


Abbildung stellvertretend


Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010

ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041874
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85411000
Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung AC max.	48 V
Betriebsspannung DC max.	48 V
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe	86 mm
Breite	45 mm
Tiefe	62 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Anschlusstyp 1	
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	20