

## Resettaster mit 2 beleuchtbaren Tasten

Je 1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse

R-Button / 42 2NO L M12(8)

mit M12-Anschluss

8-polig

2 beleuchtbare Tasten (je 1 Schließer)

Lieferumfang:

Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau

Bezeichnungsschilder, O, I, R, ↑, ↓

Befestigung mit rückseitigem Clip

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



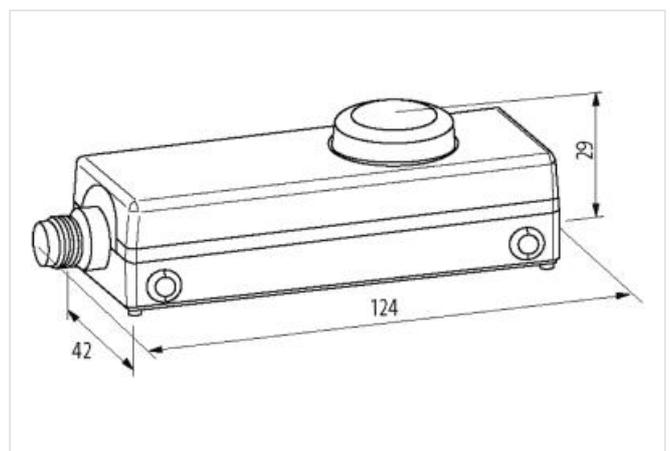


Abbildung stellvertretend

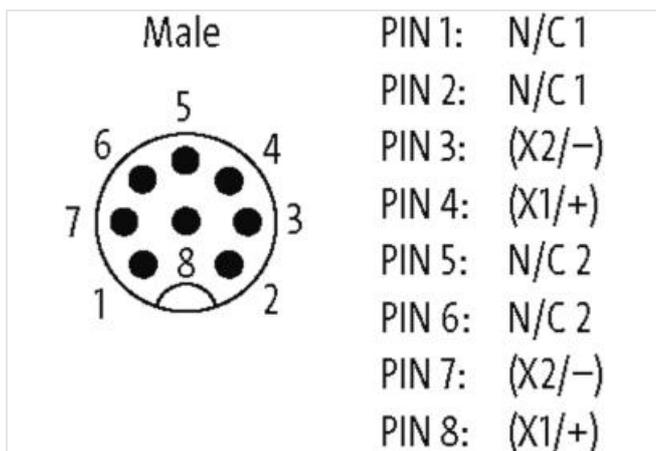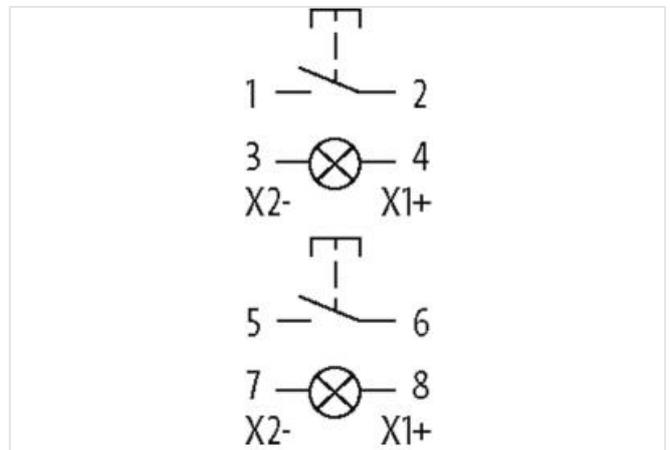

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879594325
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung AC/DC LED Beleuchtung max.	30 V
Betriebsstrom LED Beleuchtung	14 mA @24 V DC

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung DC min.	1 V
Betriebsspannung DC max.	36 V
Betriebsspannung DC (UL-recognized)	30 V
Betriebsstrom	1,5 A

**Geräteschutz**

Bedingung Lebensdauer	lastabhängig, temperaturabhängig
-----------------------	----------------------------------

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Elektrische Lebensdauer	1000000 Zyklen

**Geräteschutz | Mechanisch**

Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
-------------------------	----------------

**Mechanische Daten**

Prellzeit max.	10 ms
----------------	-------

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Material Kontakt	AgNi
------------------	------

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	29 mm
Breite	124 mm
Tiefe	42 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-25 °C
Lagertemperatur max.	85 °C

**Anschlusstyp 1**

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Farbe Kontakträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	8
PIN 1	NO 1
PIN 2	NO 1
PIN 3	X 2 -
PIN 4	X 1 +
PIN 5	NO 2
PIN 6	NO 2

PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +

---