

LED-Anzeigebaustein gelb

LED 5mm - 24V DC - IP40

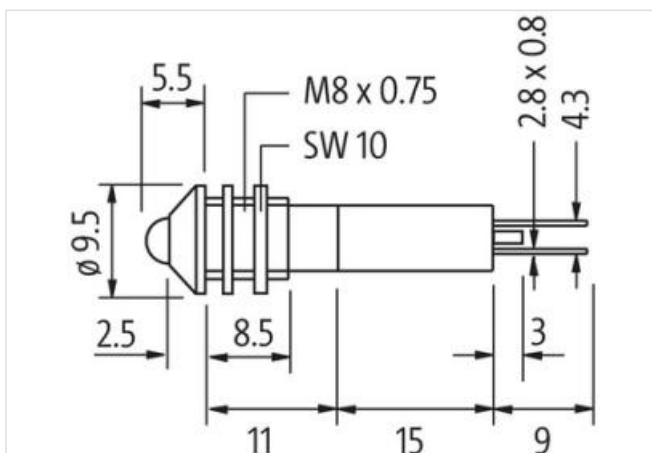
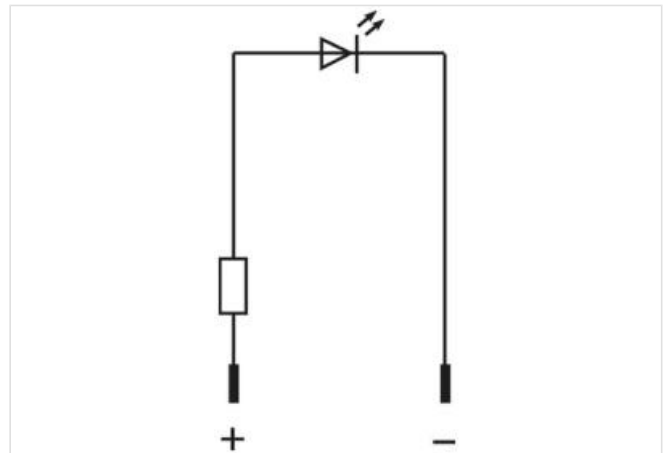
(gelb)
24 V DC[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041164
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20,4 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	18 mA

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Faston 2.8×0.8 mm
----------------------	-------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Gehäuse	verchromt
Material Gehäuse	Messing

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	9,5 mm
Breite	9,5 mm
Tiefe	77,5 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C