

LED-Anzeigebaustein rot/grün


LED 5mm - 24V DC - 15mA - IP40

(rot/grün) 24 V DC Schutzart IP40

Link zum Produkt

Abbildungen



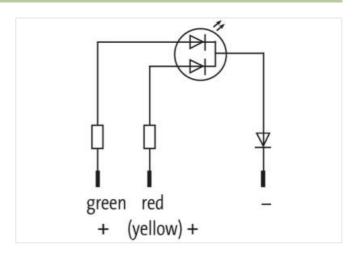

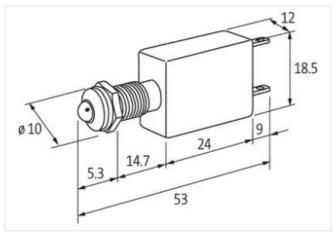


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040853
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85318070

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05.05.2024



Elektrische Daten Versorgung	
Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	20,4 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme min.	13 mA
Stromaufnahme max.	17 mA
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Faston 2.8×0.8 mm
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP40
Mechanische Daten	
Durchmesser LED	5 mm
Mechanische Daten Materialdaten	
Farbe Gehäuse	grau
Material Gehäuse	PVC
Mechanische Daten Montagedaten	
Durchmesser Frontplattenbohrung	8 mm
Höhe	18,5 mm
Breite	12 mm
Tiefe	53 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C