

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


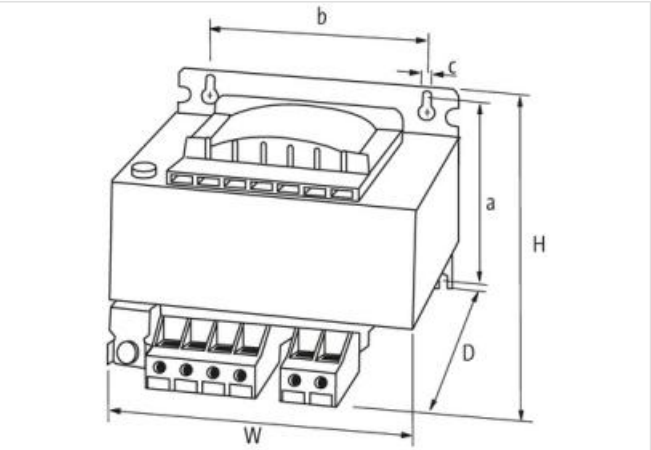


Abbildung stellvertretend

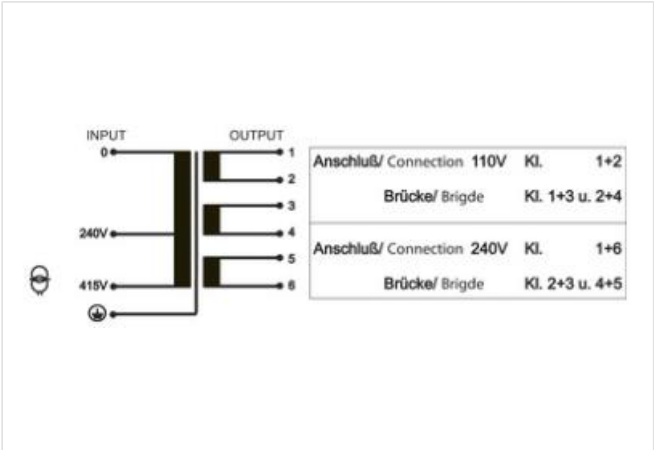

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078962
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	240 V
Eingangsspannung 2 AC	415 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	2,98 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,71 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	75,6 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	43,4 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	82,3 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	47,7 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC 1	110 V
Ausgangsspannung AC 2	240 V
Ausgangsspannung einstellbar	ja
Schaltleistung AC max.	630 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	107,5 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	129 mm
Breite	150 mm
Tiefe	148 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0