

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 100VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
100 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


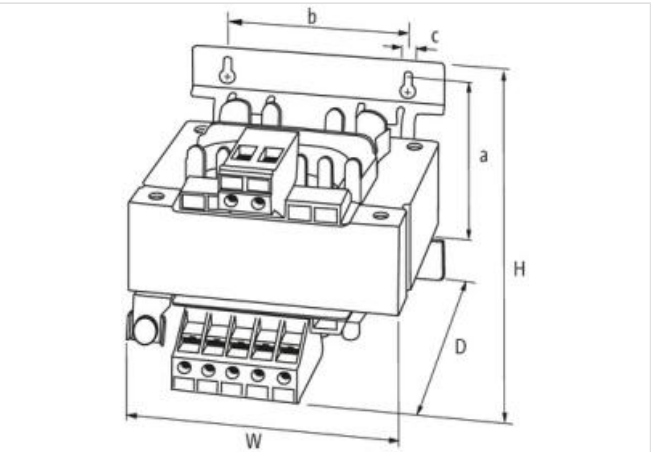


Abbildung stellvertretend

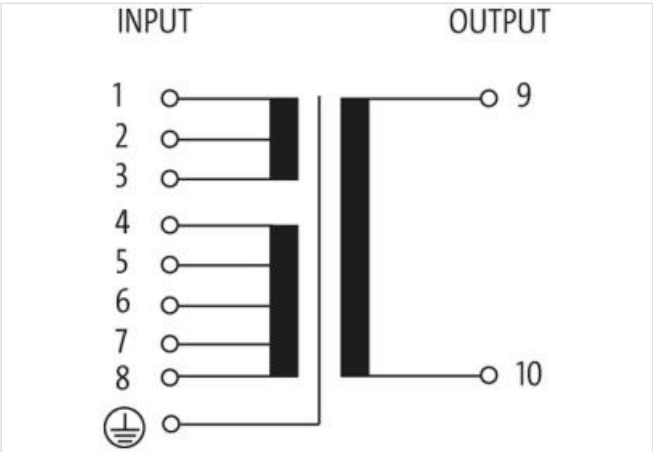

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1 27031302

ECLASS-12.0 27031302

ETIM-5.0 EC002486

GTIN 4048879372367

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 50 ... 60 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC 208 V

Eingangsspannung 2 AC 550 V

Eingangsspannung AC 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,57 A

Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,21 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 9,7 A

Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 3,7 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 7,6 A

Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 2,9 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 24 V

Ausgangsspannung einstellbar nein

Schaltleistung AC max. 100 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang 6,3 kV

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung

Befestigungsmaß a 64,5 mm

Befestigungsmaß b 64 mm

Befestigungsmaß c 4,8 mm

Höhe 88 mm

Breite 84 mm

Tiefe 93 mm

Durchmesser Bohrung 4,8 mm

Länge Bohrung 8,4 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 40 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

Konformität

Produktstandard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1 Input

Anschlussstyp 2 Output

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Polzahl 8

PIN 1 1

PIN 2 2

PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 1	9
PIN 2	10
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE