

MIRO 6,2mm Optokopplermodul

IN: 24 VDC - OUT: 24VDC / 0,2 A / 20 kHz

Transistor 0.2 A  
24 V DC  
Steuerstrom 2.8 mA (24 V DC)  
Federkraftklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


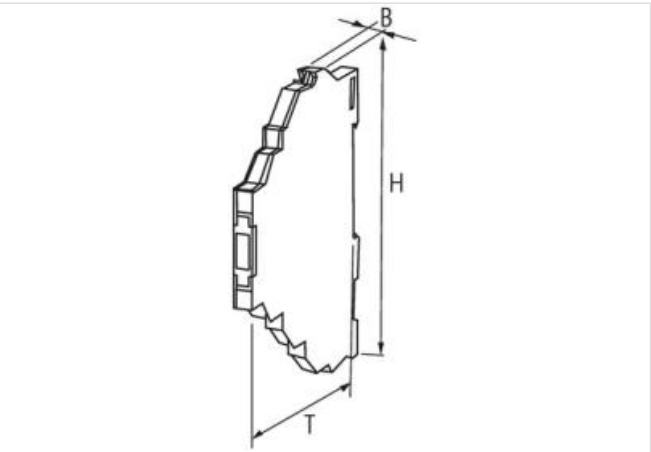


Abbildung stellvertretend

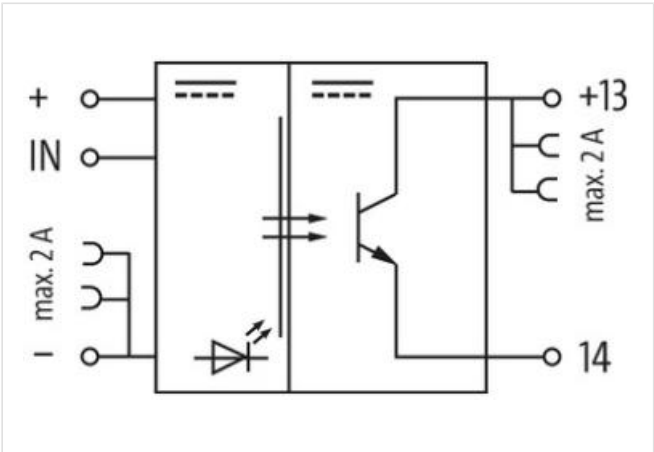

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371604 |
| ECLASS-6.1          | 27371604 |
| ECLASS-7.0          | 27371604 |
| ECLASS-8.0          | 27371604 |
| ECLASS-9.0          | 27371604 |
| ECLASS-10.1         | 27371604 |

ECLASS-11.1 27371604

ECLASS-12.0 27371604

ETIM-5.0 EC001504

GTIN 4048879024549

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85414900

**Elektrische Daten | Eingang**

Eingangsspannung AUS DC min. 0 V

Eingangsspannung AUS DC max. 5 V

Eingangsspannung DC 24 V

Eingangsspannung DC min. 16 V

Eingangsspannung DC max. 30 V

Eingangsstrom DC max. 16 mA

**Elektrische Daten | Ausgang**

Ausschaltverzögerung max. 20 µs

Ruhestrom AUS max. 0,1 mA

Schaltfrequenz max. 20000 Hz

Schaltspannung DC min. 5 V

Schaltspannung DC max. 48 V

Schaltstrom min. 0,1 mA

Schaltstrom max. 0,2 A

Spannungsabfall DC max. 1,2 V

**Diagnosen**

Statusanzeige LED gelb

**Geräteschutz | Elektrisch**

Bemessungsisolationsspannung 3750 V

**Geräteschutz | Medien**

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

**Mechanische Daten | Materialdaten**

Farbe Gehäuse schwarz

Material Gehäuse Kunststoff

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 91 mm

Breite 6,2 mm

Tiefe 70 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Lagertemperatur min. -40 °C

Lagertemperatur max. 80 °C

**Anschlussyp 5**

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 -

Anschlussart Schraubenklemmen SK

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | schwarz             |
| Polzahl             | 1                   |
| PIN 1               | +                   |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | schwarz             |
| Polzahl             | 1                   |
| PIN 1               | In                  |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | schwarz             |
| Polzahl             | 1                   |
| PIN 1               | 14                  |
| Anschlussart        | Schraubenklemmen SK |
| Familie-Bauform     | Klemme              |
| Geschlecht          | female              |
| Farbe Kontaktträger | schwarz             |
| Polzahl             | 1                   |
| PIN 1               | 13                  |