

DC Motorwendeschaltung 24V/1A 2x M12

DC-Motorwendeschaltung

24 V DC

Strom: 1 A

Link zum Produkt

Abbildungen


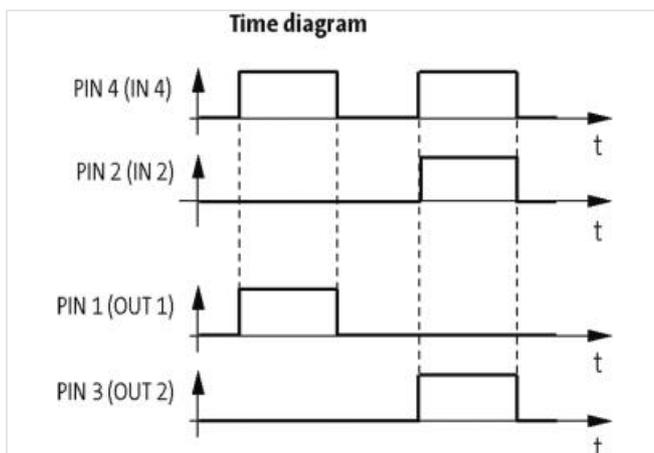


Abbildung stellvertretend

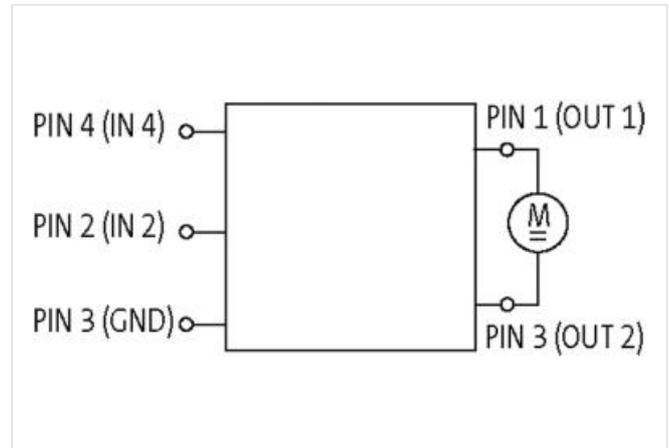

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27242609
ECLASS-6.1	27242609
ECLASS-7.0	27242609
ECLASS-8.0	27242609
ECLASS-9.0	27242609
ECLASS-10.1	27242609
ECLASS-11.1	27242609
ECLASS-12.0	27242609

ETIM-5.0	EC002615
GTIN	4048879315111
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	5 V
Eingangsspannung DC max.	32 V
Eingangsstrom	1000 mA
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Ausgangsstrom max.	1 A
Installation Anschluss	
Familie-Bauform	M12
Geräteschutz Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Schutzbeschaltung Ausgang	ja, ja, Suppressordiode, 1,5 kW / 36 V
Überspannungsschutz	ja
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	24,5 mm
Breite	24,5 mm
Tiefe	60,5 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C