

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


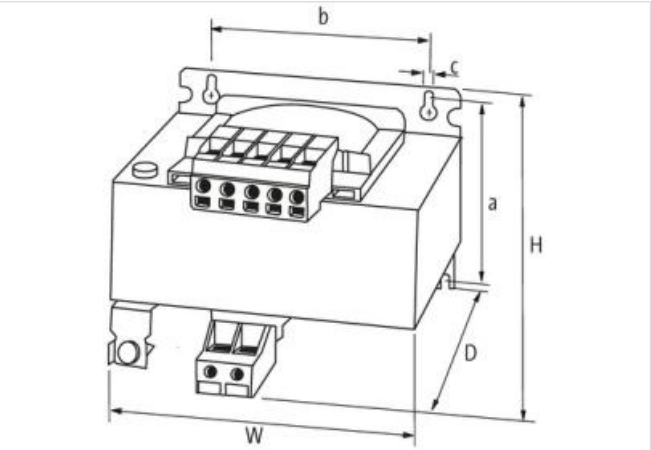


Abbildung stellvertretend

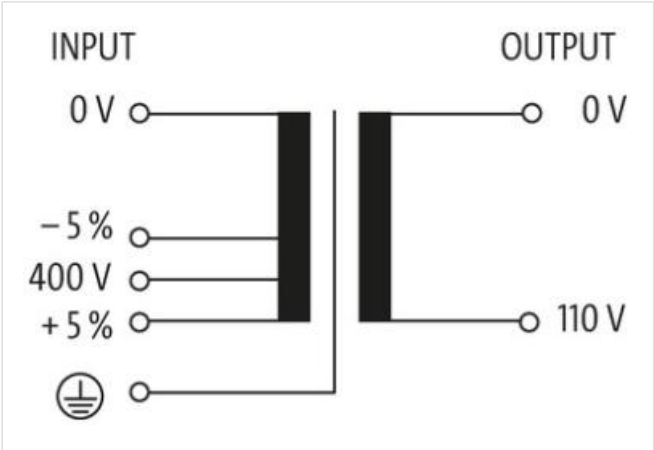

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073882
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	2,67 A
Einschaltstrom max.	23 A
Kurzschlussstrom	31 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC 1	110 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	500 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	88 mm
Befestigungsmaß b	122 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	110 mm
Breite	150 mm
Tiefe	144 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0