

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1000VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

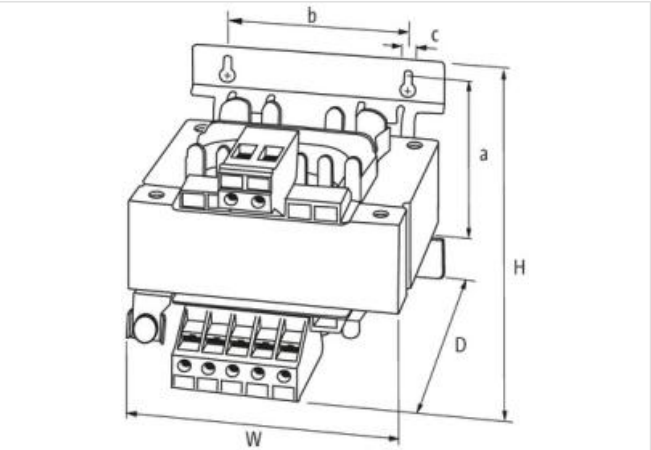
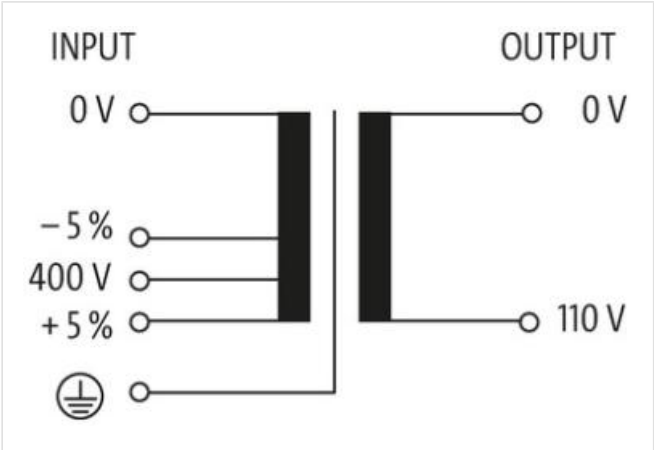


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073875
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	

Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	2,67 A
Einschaltstrom max.	50 A
Kurzschlussstrom	92 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	110 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	1000 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	111,5 mm
Befestigungsmaß b	135 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	140 mm
Breite	174 mm
Tiefe	163 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	11 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---