

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1500VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1500 VA
Isolationsklasse T 60/B
Betauung unzulässig

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

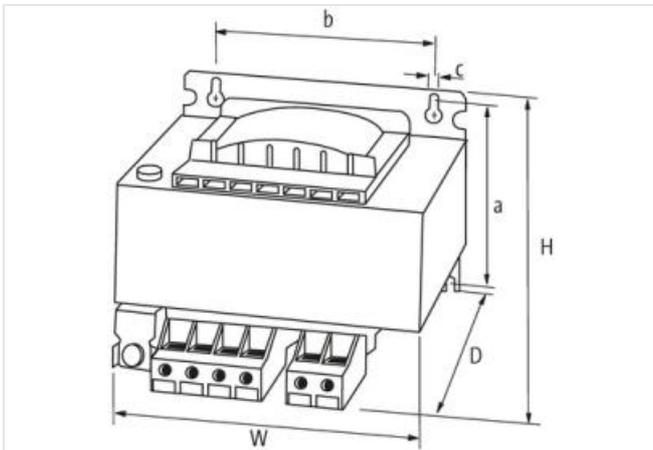
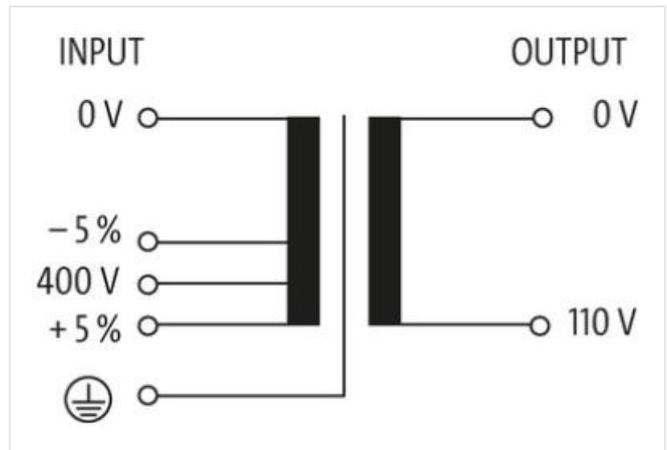


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073868
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	4 A
Einschaltstrom max.	85 A
Kurzschlussstrom	120 A

Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC 1	110 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	1500 VA

Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV

Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	135 mm
Befestigungsmaß b	142 mm
Befestigungsmaß c	7 mm
Höhe	142 mm
Breite	174 mm
Tiefe	167 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	15 mm

Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

Konformität	
Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0