

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:3000VA IN:400VAC±5% OUT:110VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA
Isolationsklasse T 40/B

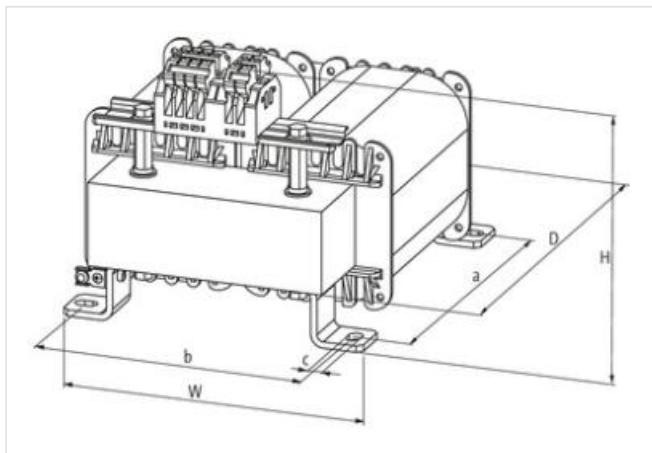
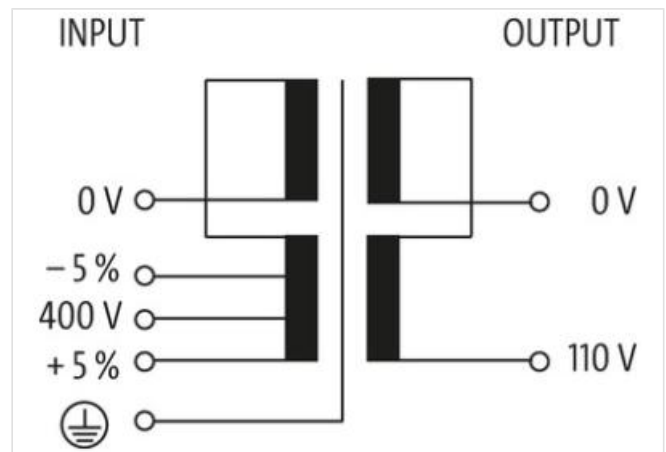
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073844
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043200

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 04.05.2024

Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	7,85 A
Einschaltstrom max.	140 A
Kurzschlussstrom	374 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	110 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	3000 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,1 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	200 mm
Befestigungsmaß b	174 mm
Befestigungsmaß c	9 mm
Höhe	168 mm
Breite	195 mm
Tiefe	250 mm
Durchmesser Bohrung	9 mm
Länge Bohrung	14 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-----------------	---