

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:160VA IN:230/460VAC OUT:25/220VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
140 VA (220 V AC)
20 VA (25 V AC)
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

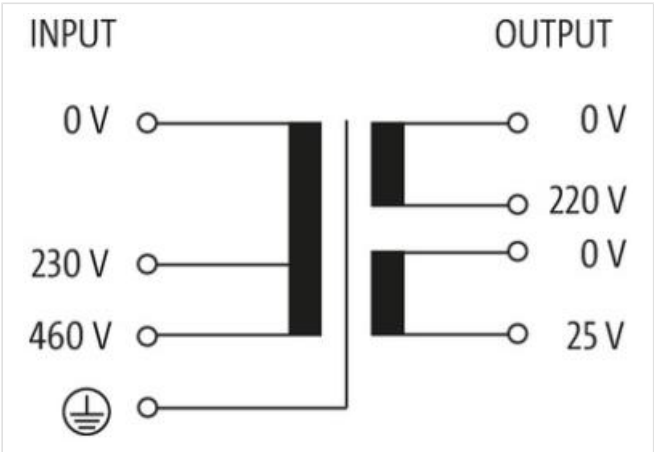


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073820
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung 1 AC min.	195,5 V
Eingangsspannung 1 AC max.	264,5 V
Eingangsspannung 2 AC	400 V
Eingangsspannung 2 AC min.	340 V
Eingangsspannung 2 AC max.	460 V
Eingangsspannung 3 AC	460 V
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	0,84 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 3 AC	0,42 A
Einschaltstrom max.	12 A
Kurzschlussstrom	15,6 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	220 V
Ausgangsspannung AC 2	25 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	160 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	4,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	75,3 mm
Befestigungsmaß b	84 mm
Befestigungsmaß c	5,8 mm
Höhe	105 mm
Breite	96 mm
Tiefe	91 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	-----------------------------------

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1	Input
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	3

PIN 2	230 V
PIN 3	460 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 2	220 V
PIN 4	25 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE