

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P:100VA IN:230VAC OUT:20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
100 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

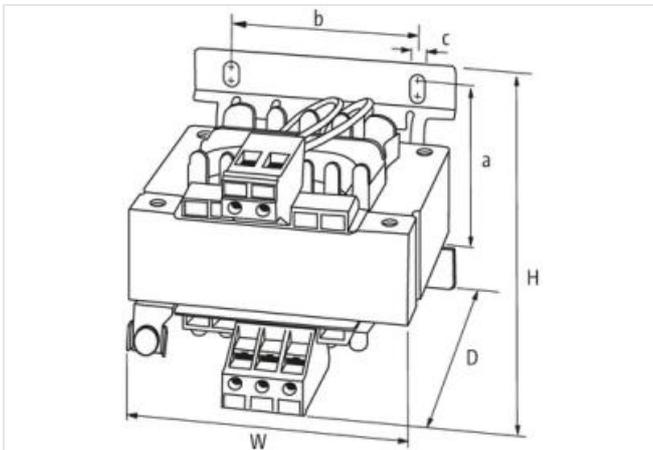
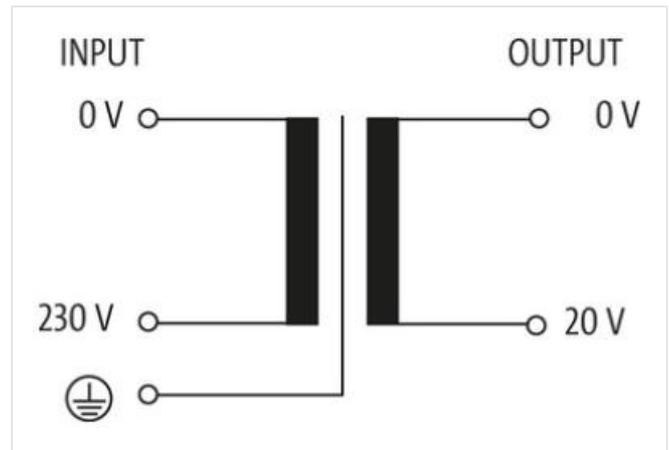


Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879318068
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsstrom AC	0,52 A
Einschaltstrom max.	5 A
Kurzschlussstrom	7 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC	20 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	100 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	3,8 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	65,3 mm
Befestigungsmaß b	64 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	88 mm
Breite	85 mm
Tiefe	95 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	12 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Anschlussyp 3	
Anschlussyp 1	Input
Anschlussyp 2	Output
Anschlussart	Schraubeklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubeklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	20 V
Anschlussart	Schraubeklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE