

MST Einphasen Sicherheitstransformator

P:160VA IN:230VAC OUT:20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
160 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

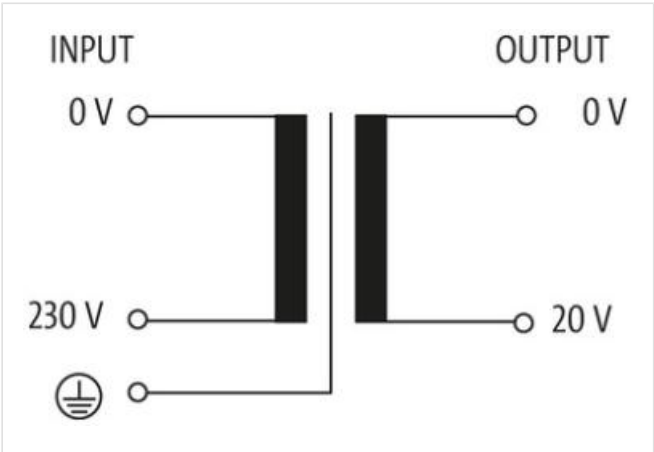


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879318075
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	230 V
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsstrom AC	0,81 A
Einschaltstrom max.	6,6 A
Kurzschlussstrom	11,5 A

Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC	20 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	160 VA

Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	3,8 kV
--	--------

Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a	75,3 mm
Befestigungsmaß b	84 mm
Befestigungsmaß c	5,8 mm
Höhe	91 mm
Breite	97 mm
Tiefe	105 mm
Durchmesser Bohrung	5,8 mm
Länge Bohrung	12 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	-----------------------------------

Anschlussstyp 3

Anschlussstyp 1	Input
Anschlussstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	2
PIN 2	20 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK

Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE