

**MIUW Analoger Koppelbaustein**

IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V

INPUT: 4...20 mA  
 OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA  
 Federkraftklemmen  
 Ein- und Ausgang galvanisch getrennt

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**


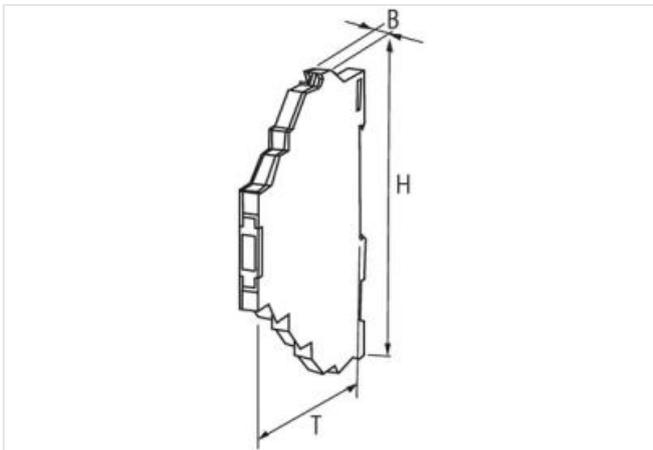


Abbildung stellvertretend

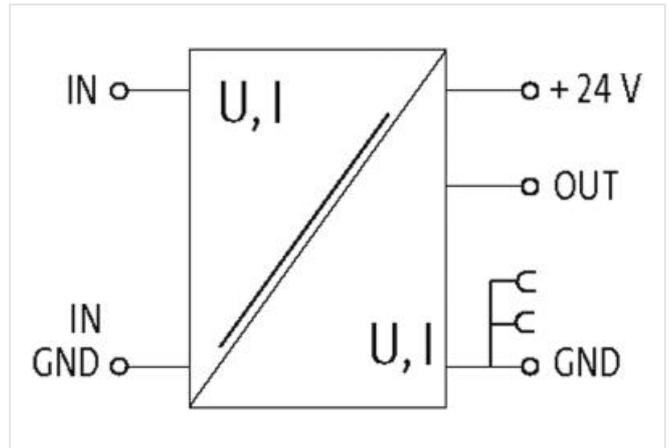

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879022477
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85437090

#### Elektrische Daten

Genauigkeit (vom Endwert)	0,5 %
---------------------------	-------

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	19,2 V
Betriebsspannung DC max.	28,8 V
Betriebsstrom min.	50 mA
Betriebsstrom max.	70 mA

#### Elektrische Daten | Eingang

Bürde max.	250 Ω
------------	-------

#### Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsstrom max.	0,025 A
--------------------	---------

#### Industrielle Kommunikation

Übertragungsfrequenz max.	500 Hz
---------------------------	--------

#### Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
------------------------	--------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	91 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	70 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C

#### Anschlussstyp 5

Anschlussart	Schraubklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	GD 1
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	In
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	+ 24 V DC
Anschlussart	Schraubklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female

Polzahl	1
PIN 1	Out
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	1
PIN 1	GD