

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Frankreich

Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1× Frankreich (UTE-NF) weiß

1× FI-Ausschnitt

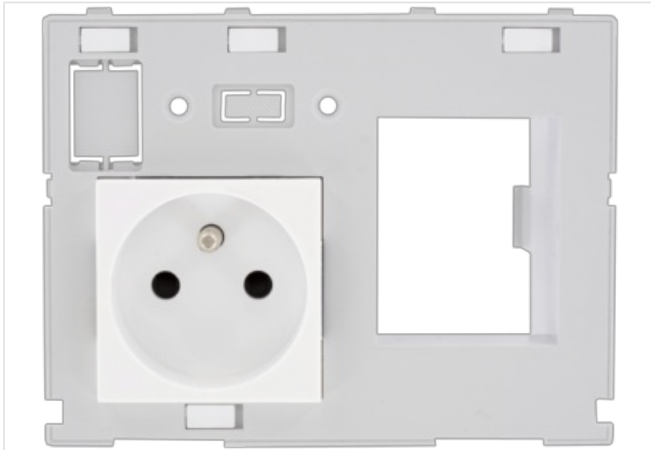
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879401876
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	116 mm
Tiefe	70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Schirmblech

Anschlussinformation	Gewinde M4
----------------------	------------

Anzugsdrehmoment 0,9 Nm

Frankreich (UTE-NF)	
Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
AWG-Nummer max.	12
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja