

## Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Italien

1xRJ45 Bu/Bu + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × Italien (CEI 23-16)

1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1 × FI-Ausschnitt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

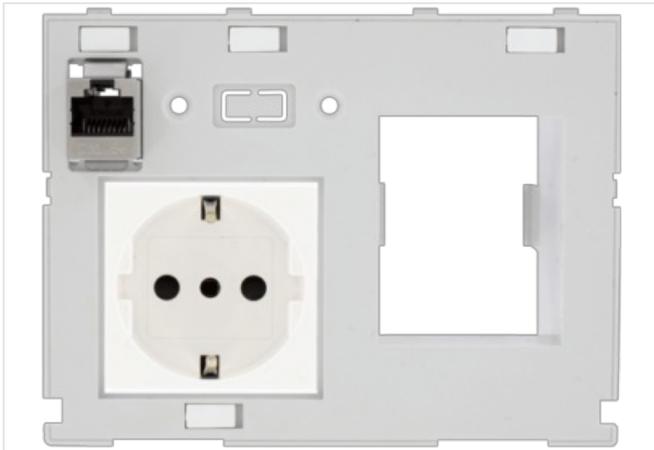


Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27182806      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC000020      |
| GTIN               | 4048879384605 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 88 mm  |
| Breite | 116 mm |
| Tiefe  | 70 mm  |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -10 °C |
| Lagertemperatur max. | 60 °C  |

#### Italien (CEI 23-16)

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 4 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| AWG-Nummer max.         | 12                  |
| Betriebsspannung AC     | 250 V               |
| Betriebsstrom           | 16 A                |
| Anschlussart            | Schraubenklemmen SK |
| Polzahl                 | 2 + PE              |
| Anschlüsse pro Pol      | 2                   |
| Schutzkontakt vorhanden | ja                  |

**RJ45**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA              |
| Familie-Bauform                      | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite            | RJ45                |
| Kabelkategorie min.                  | Cat5e               |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |