

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Australien

Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × Australien

1 × FI-Ausschnitt

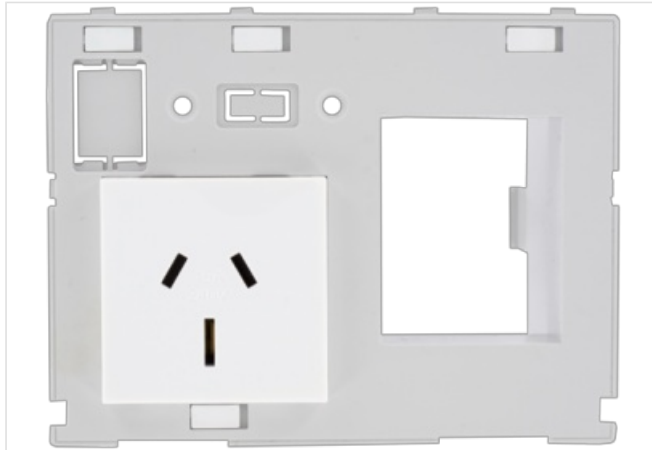
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879405850
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	116 mm
Tiefe	70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	70 °C

Australien

Anschlussquerschnitt max.	4 mm ²
---------------------------	-------------------

AWG-Nummer max. 12

Betriebsspannung AC 240 V

Betriebsstrom 15 A

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Polzahl 2 + PE

Anschlüsse pro Pol 2

Schutzkontakt vorhanden ja