

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001

Einsatz 4000-68000-0510000

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


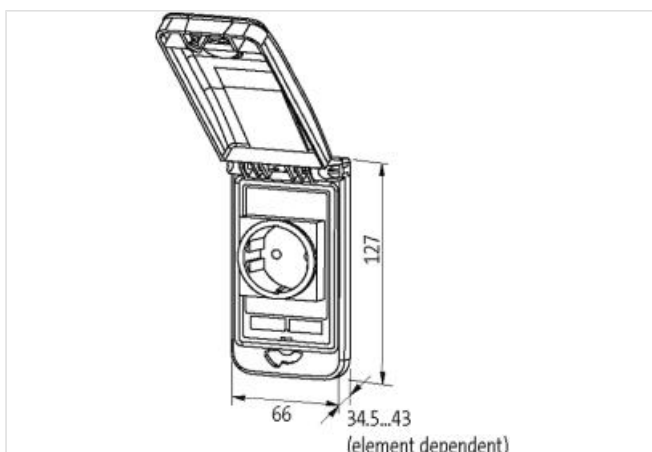


Abbildung stellvertretend

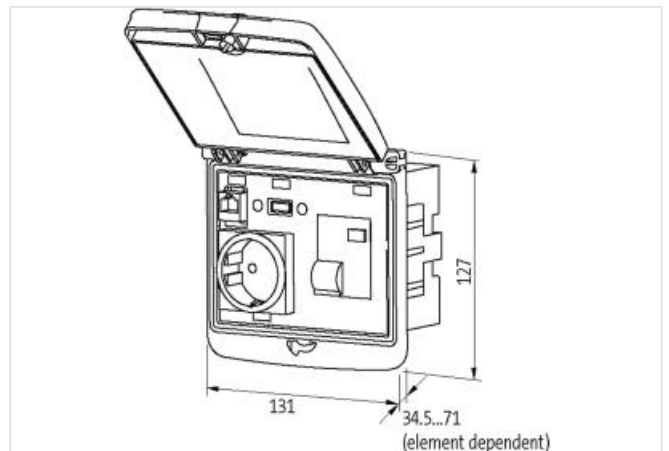

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879814829
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.	1 mm
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.	5 mm
Farbe Deckel	metallic
Farbe Gehäuse	schwarz
Material Deckel	ABS
Material Gehäuse	PA

SUB-D15

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	SUB-D15
Familie-Bauform Rückseite	SUB-D15
Geschlecht	female
Geschlecht Rückseite	Lötanschluss
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl	15