

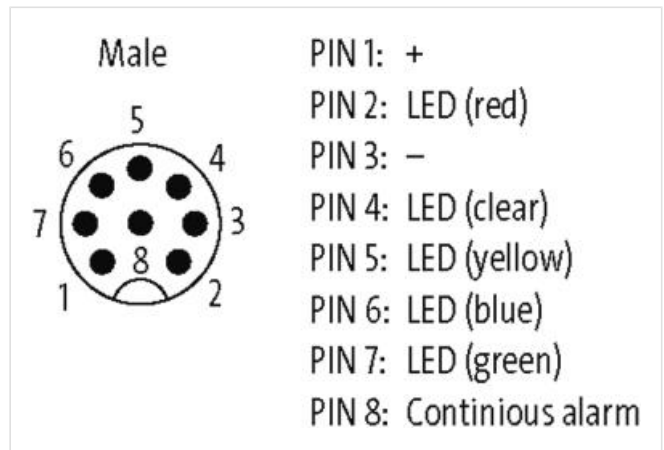
Modlight70 Pro Anschlußelement 8 pol. M12

Abgang unten, Eingang 24VDC

Basis
mit M12-Anschluss
Abgang nach unten
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879758871
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85319000

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse schwarz

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe 140 mm

Breite 70 mm

Tiefe 70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -30 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlussstyp 1

Befestigungsart Bajonettverschluss