

Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

blau,Klar,M12 Stecker Abgang unten


Basis + LED-Module + M12 (unten)
blau, klar

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

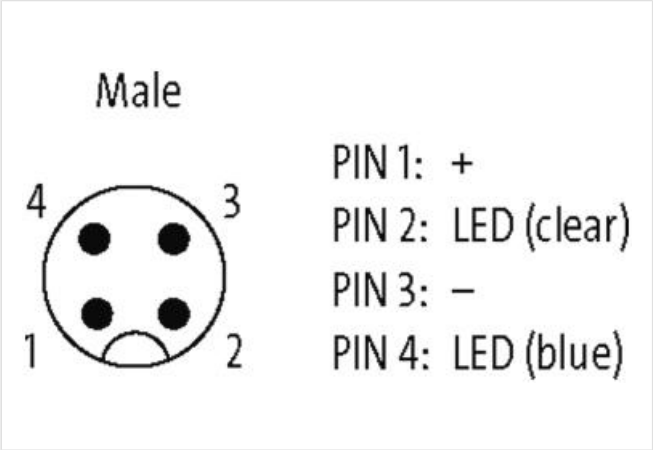

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759960
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	90 mA

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
---------------	---------

Material Gehäuse

Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	179 mm
Breite	70 mm
Tiefe	70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

Anschlussstyp 2

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	male
Kodierung	A
Polzahl	4
PIN 1	24 V DC (0 V)
PIN 2	LED-Modul CL
PIN 3	0 V (24 V DC)
PIN 4	LED-Modul BU
Befestigungsart	Bajonettverschluss