

**Adapter M12 Bu. 0° X-kod. / RJ45 0°**

8-pol., geschirmt, CAT6A

Adapter  
M12 – RJ45  
Buchse gerade – Buchse gerade  
8-polig  
X-kodiert  
Gigabit  
Ethernet CAT6A  
geschirmt  
Überwurfmutter

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

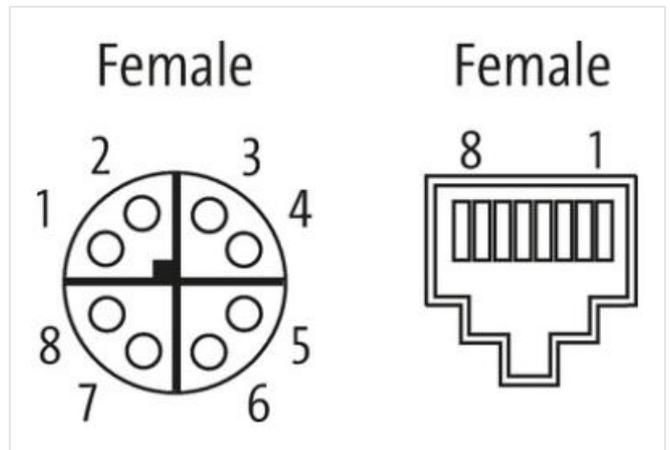
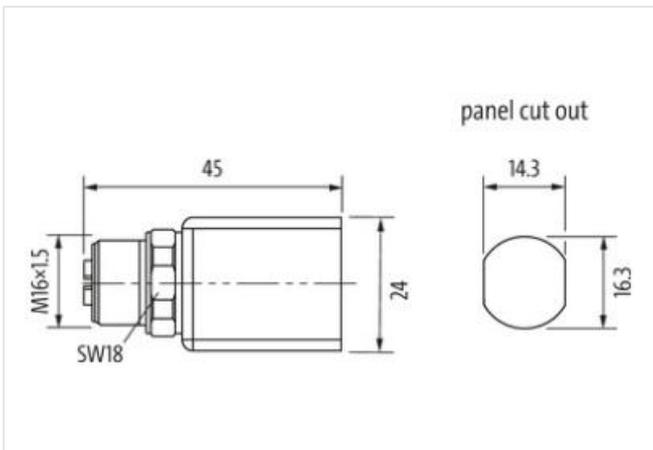
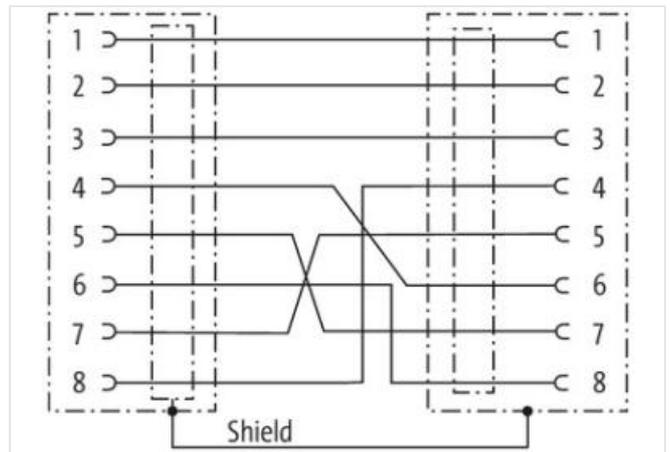


Abbildung stellvertretend

Seite 1

Familie-Bauform	M12
Kodierung	X

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 05.05.2024

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002640
GTIN	4048879699402
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsstrom max.	1,75 A
--------------------	--------

**Industrielle Kommunikation**

Unterstütztes Protokoll	Ethernet
Übertragungsparameter	CAT6A

**Installation | Anschluss**

Schlüsselweite	SW18
----------------	------

**Wichtige Installationshinweise**

Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
---------------------------	--

Hinweis zum Biegeradius	<b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-------------------------	--