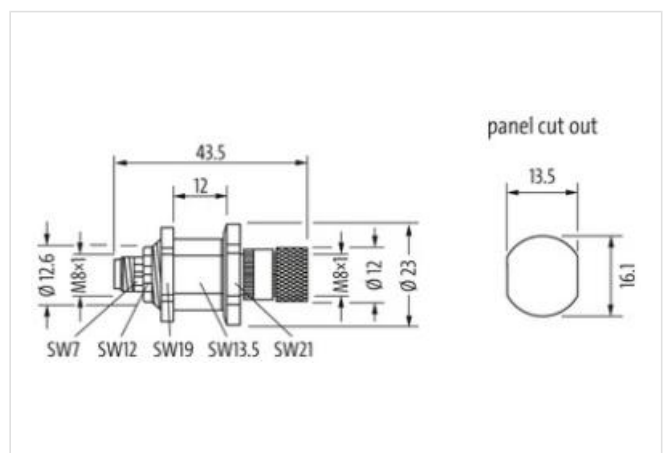
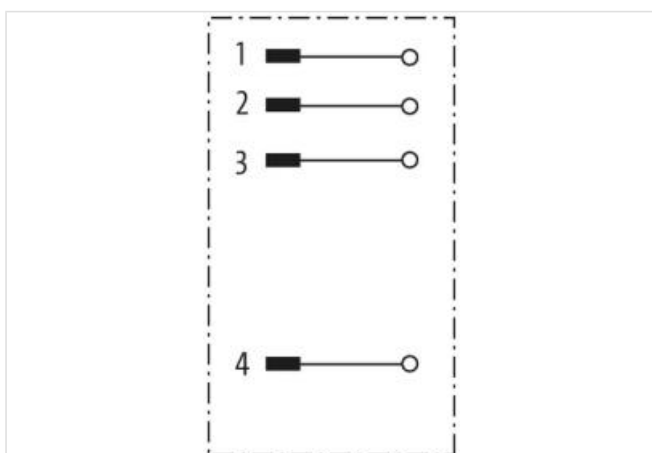
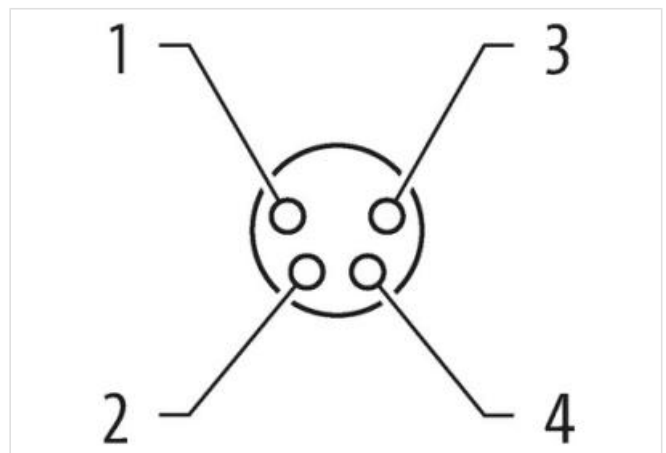


M8 Schaltschrankdurchführung St. / Bu. 0° A-kod.

4-pol., geschirmt

Schaltschrankdurchführung
 Stecker - Buchse
 M8, 4-polig
 Hinterwandmontage
 geschirmt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

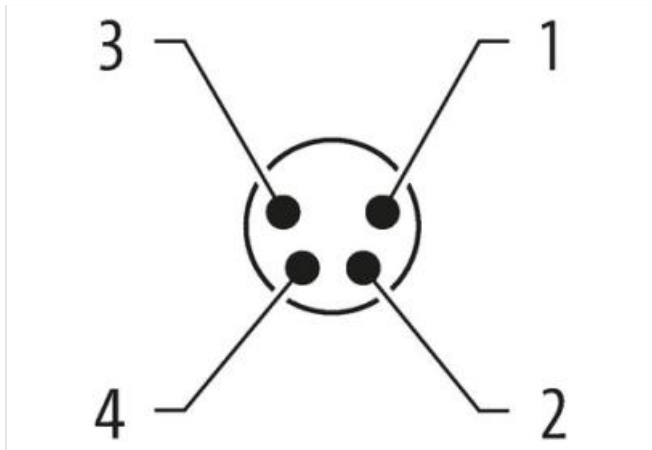


Abbildung stellvertretend

Seite 1

Familie-Bauform	M8
Material Kontakt	Kupferlegierung
Polzahl	4

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC002640
GTIN	4048879689304
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	60 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A

Diagnosen

Statusanzeige LED	nein
-------------------	------

Installation | Anschluss

Steckzyklen min.	100
------------------	-----

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	II

Mechanische Daten

Kontur für Wellschlauch	ohne
-------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	vergoldet
Material Gehäuse	Metall
Material Kontaktträger	PA

Mechanische Daten | Montagedaten

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur max.	85 °C
-------------------------	-------