

A3 Buchse 3-polig, Schraub, 400 V, 10 A

A3

Buchse

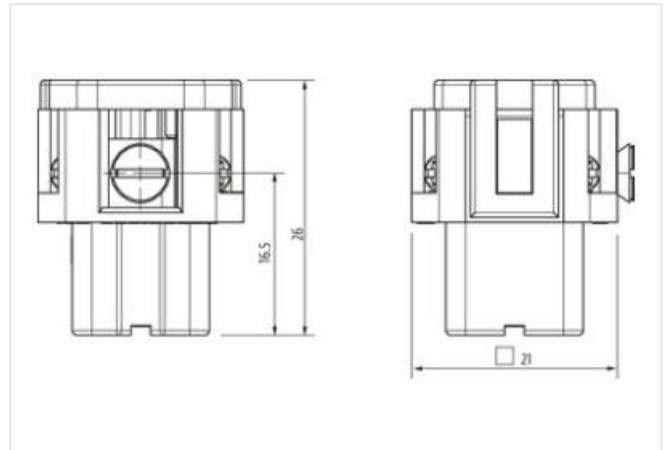
3-polig

Schraubklemme

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879636186
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	400 V
Betriebsspannung DC	400 V
Betriebsstrom	10 A

Installation

Anschlussquerschnitt min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt max.	1,5 mm ²

Installation | Anschluss

Abisolierlänge	5 mm
----------------	------

Aderisolationsdurchmesser min.	4 mm
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Anzugsdrehmoment Klemmschraube	0,2 Nm
Geschlecht	female
Steckzyklen min.	500

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	3 + PE
---------	--------

Geräteschutz | Elektrisch

Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Isolationswiderstand min.	100 MΩ
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)	IIIb
Überspannungskategorie (EN 60664-1)	III
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III

Mechanische Daten

Auszugskraft min.	40 N
Haltekraft min.	150 N
Ziehkraft max.	100 N

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Kontakt	Messing
Material Kontaktträger	PA GF

Mechanische Daten | Montagedaten

Baugröße	A3
Höhe	26 mm
Breite	21 mm
Tiefe	21 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
Betriebstemperatur max.	125 °C
Klimakategorie (EN IEC 60068-1)	40/125/21