

## Pneumatikmodul - Buchse & Stift, 2-polig

Pneumatic  
Stift/Buchse

2-polig

Schlauchinnendurchmesser 6 mm

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.


Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

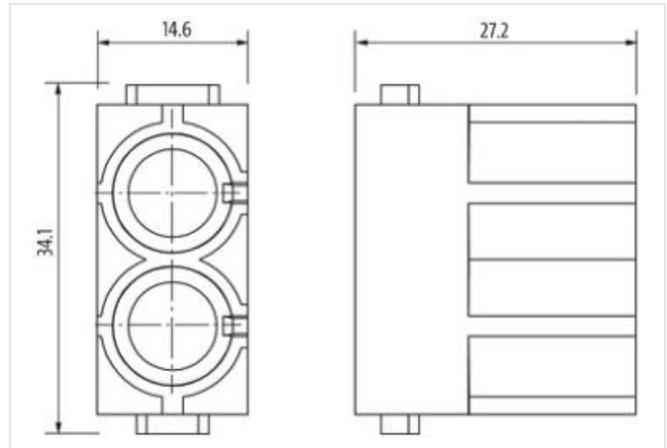

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27440209
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664134
Verpackungseinheit	5
Zolltarifnummer	85389099

#### Installation | Anschluss

Geschlecht	male/female
Steckzyklen min.	500

#### Installation | Pin-Belegung

Polzahl	2
---------	---

#### Geräteschutz | Elektrisch

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.05.2024

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
----------------------------	-----

Material Gehäuse	PC
------------------	----

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Anzahl Modulplätze	1
--------------------	---

Höhe	27,2 mm
------	---------

Breite	34,1 mm
--------	---------

Tiefe	14,6 mm
-------	---------

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	80 °C
-------------------------	-------