

M12-Verteiler 6-f.,5-pol.,ohne LEDs

MVC6-UQR5.0-XA 5m PUR-CNOMO 12x0,34/3x1


6-fach, 5-polig
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
ohne LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

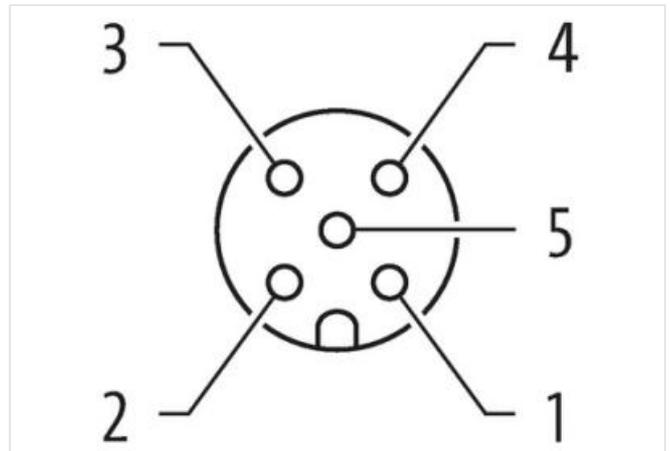

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
Summenstrom max.	10 A

Industrielle Kommunikation

Anzahl Signale je Steckplatz	2
------------------------------	---

Installation | Anschluss

Befestigungsgewinde	M12 x 1
---------------------	---------

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP67
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	Schraubgewinde
Höhe	117 mm
Breite	54 mm
Tiefe	33 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	80 °C

Anschlusstyp 2

Familie-Bauform	offenes Leitungsende
Polzahl	21

Familie-Bauform	M12
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Kodierung	A
Polzahl	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE

Kaufmännische Daten

GTIN	4048879060608
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290