

### MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:500VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:24/230VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator  
 500 VA  
 Isolationsklasse T 40/B  
 Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**


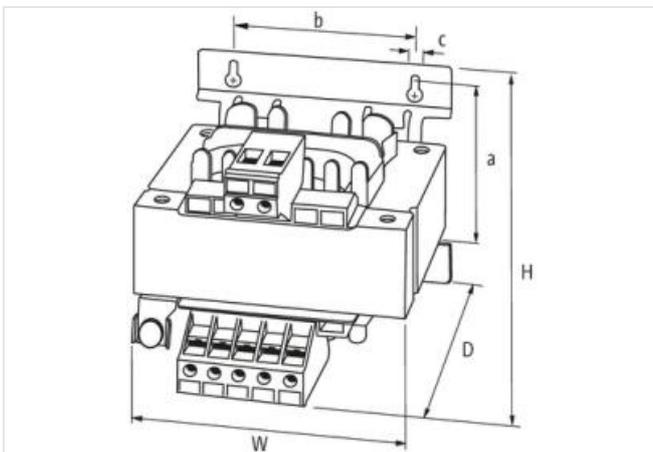


Abbildung stellvertretend

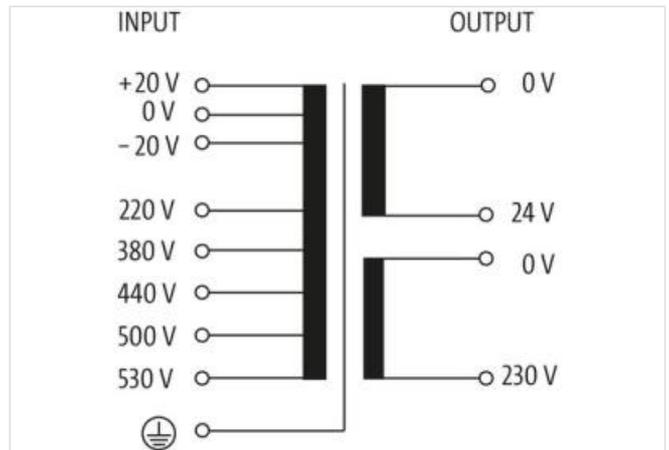

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 23.06.2024

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879073967
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

#### Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
--------------	--------------

#### Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung 1 AC	220 V
Eingangsspannung 2 AC	530 V
Eingangsspannung AC	220, 380, 440, 500, 530
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC	2,5 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC	1,1 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1	59 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2	27 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1	52 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2	22 A

#### Elektrische Daten | Ausgang

Ausgangsspannung AC 1	24 V
Ausgangsspannung AC 2	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	500 VA

#### Geräteschutz | Elektrisch

Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	6,3 kV
--	--------

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Geeignet für Befestigungsart	Schlüssellochabhängung
Befestigungsmaß a	82 mm
Befestigungsmaß b	120 mm
Befestigungsmaß c	10 mm
Höhe	109 mm
Breite	150 mm
Tiefe	148 mm
Durchmesser Bohrung	7 mm
Länge Bohrung	15 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	80 °C

#### Konformität

Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
-----------------	---