

Entstörmodul für Schaltgeräte

RC, 400 VAC/DC 50 VA/W

400 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

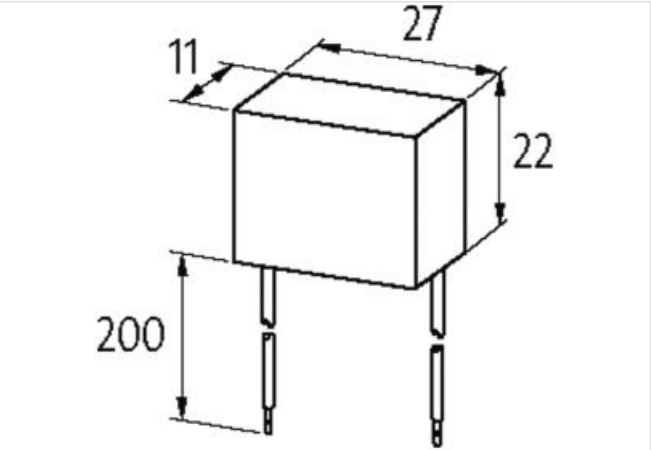


Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020305
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Kompatibilität Kompatibel zu	
Passende Schaltgeräte	universal
Elektrische Daten	
Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
Halteleistung max.	50 W
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC min.	240 V
Eingangsspannung AC max.	400 V
Eingangsspannung DC min.	240 V
Eingangsspannung DC max.	400 V
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	flexible Anschlussdrähte
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	22 mm
Breite	27 mm
Tiefe	11 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C