

Motorentstörmodul

Varistor, 3x575VAC/20kW

3x 575 V AC

VDR-Einzel

Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


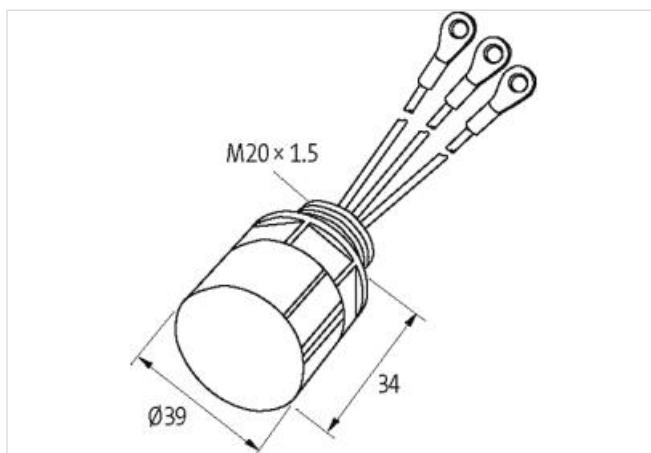


Abbildung stellvertretend

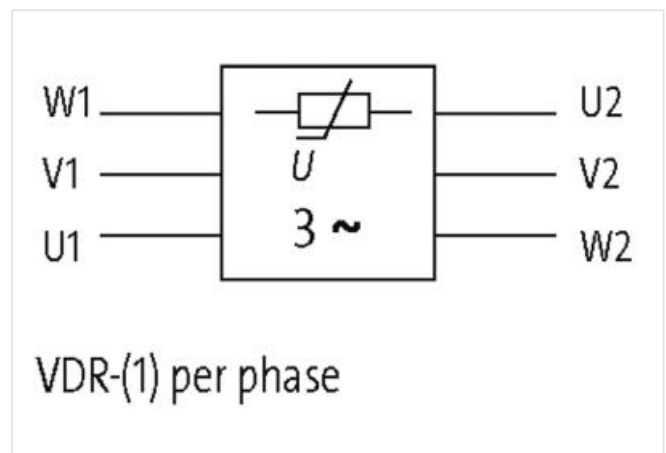

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1 27371013

ECLASS-12.0 27371013

ETIM-5.0 EC000197

GTIN 4048879019088

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85363010

Elektrische Daten | Versorgung

Netzfrequenz 10 ... 400 Hz

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC 575 V

InstallationAnschlussquerschnitt max. 1 mm²**Installation | Anschluss**

Anschlussinformation Einzellitzen

Länge Einzellitzen 150 mm

Ringkabelschuh M6isoliert

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0

Material Gehäuse Kunststoff

Material Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart gesteckt

Geeignet für Befestigungsart Motorklemmkasten

Höhe 39 mm

Breite 39 mm

Tiefe 44 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C