

Entstörmodul für Schaltgeräte

Diode, 24....240 VDC, 50 W

24...240 V DC

Diode

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

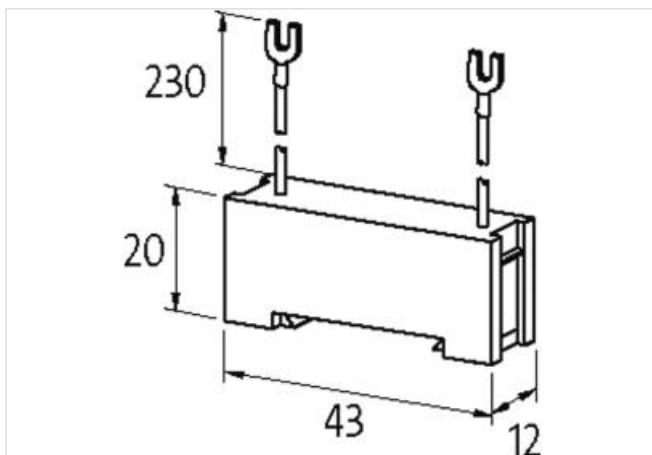
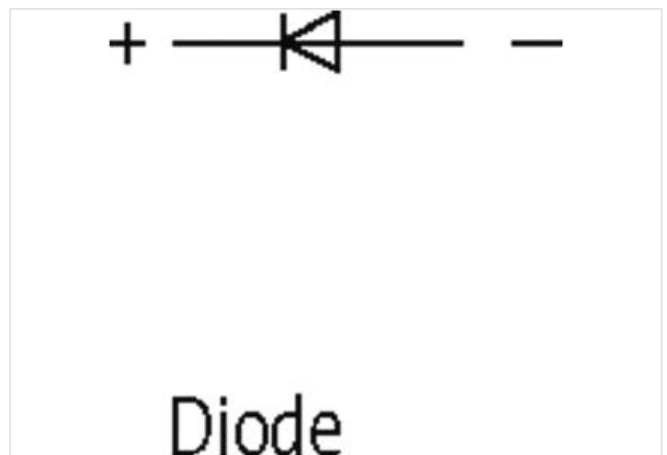
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018647
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Kompatibilität Kompatibel zu	
Passende Schaltgeräte	universal
Elektrische Daten	
Halteleistung max.	50 W
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung DC min.	24 V
Eingangsspannung DC max.	240 V
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	20 mm
Breite	43 mm
Tiefe	12 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C