

Entstörmodul für Siemens-Schaltgerät

Diode, 24...240 VDC, 15 W

24...240 V DC

Varistor + Diode

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


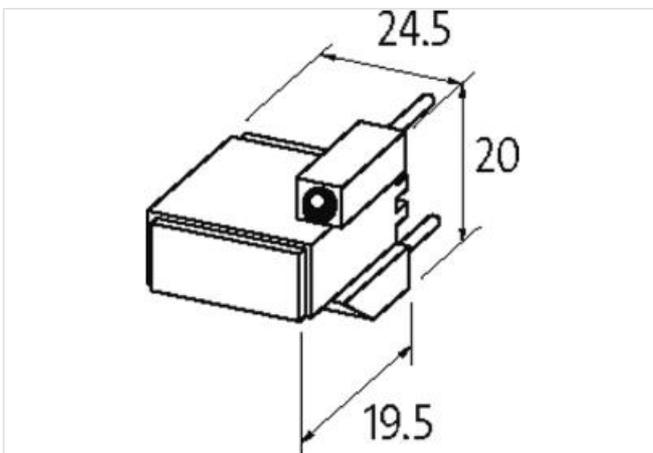


Abbildung stellvertretend

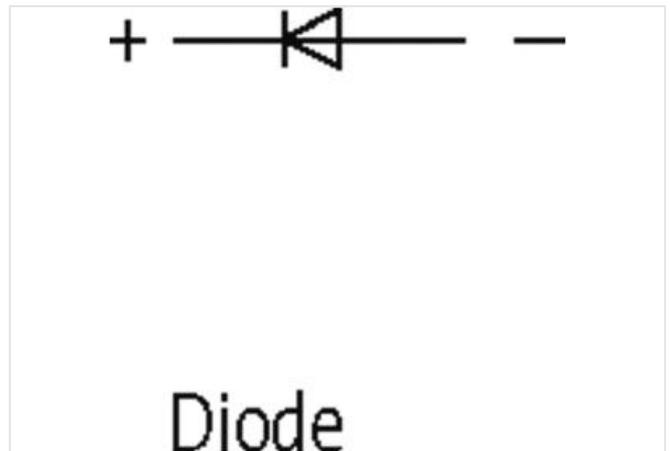

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018579
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85363010
Kompatibilität Kompatibel zu	
Passende Schaltgeräte	3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20
Elektrische Daten	
Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung DC min.	24 V
Eingangsspannung DC max.	240 V
Installation Anschluss	
Anschlussinformation	Steckkontakt
Geräteschutz Medien	
Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
Mechanische Daten Materialdaten	
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	Kunststoff
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	19,5 mm
Breite	20 mm
Tiefe	24,5 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C