

Siemens Schaltgerätestörmodul

Zenerdiode, 24VDC

24 V DC

Diode/Z-Diode

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


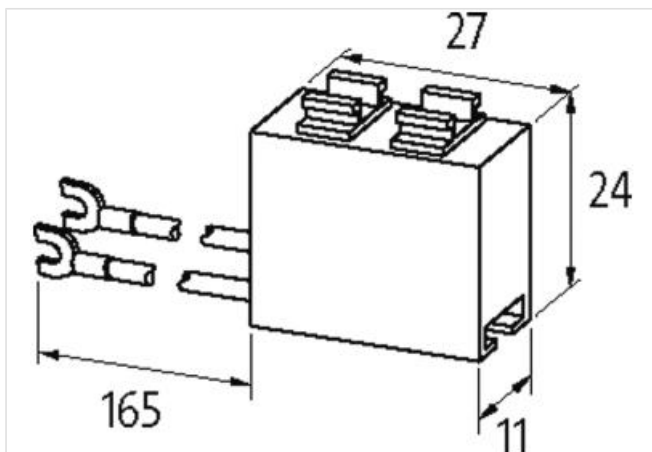


Abbildung stellvertretend

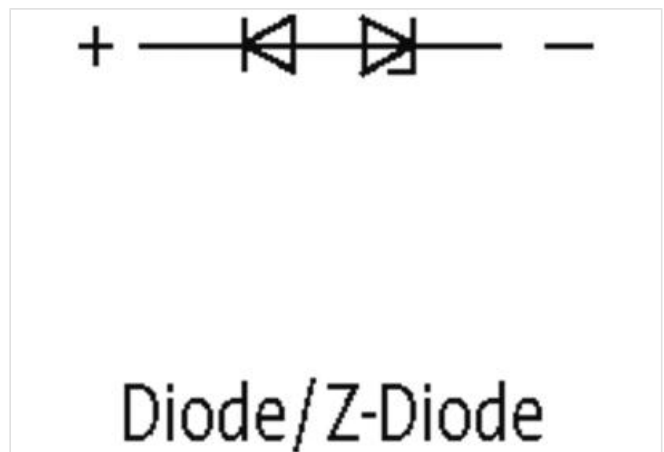

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879018487
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44
-----------------------	---

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor	1.5x UN
-------------------	---------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC min.	12 V
--------------------------	------

Eingangsspannung DC max.	30 V
--------------------------	------

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	selbstsichernder Gabelkabelschuh
----------------------	----------------------------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
------------------------------------	-----

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	11 mm
------	-------

Breite	27 mm
--------	-------

Tiefe	24 mm
-------	-------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------