

Entstörmodul für Schaltgeräte

Diodenkombination, 240 VDC, 50 W

24 V DC

Z-Diode

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen


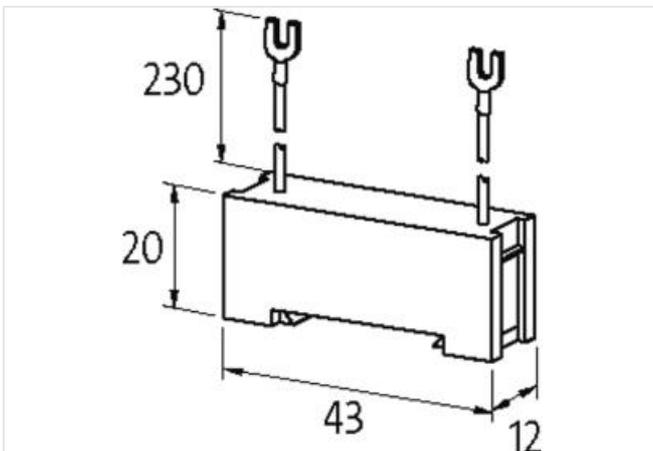


Abbildung stellvertretend

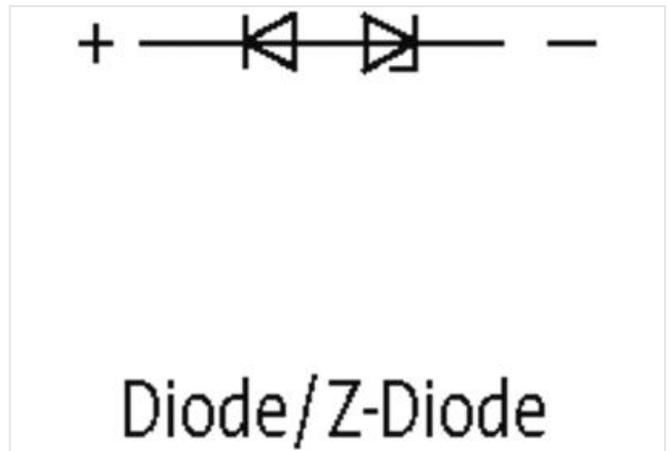

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |
| ECLASS-11.1 | 27371013 |

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879018258 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85363010 |

Kompatibilität | Kompatibel zu

| | |
|-----------------------|-----------|
| Passende Schaltgeräte | universal |
|-----------------------|-----------|

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|------|
| Halteleistung max. | 50 W |
|--------------------|------|

Elektrische Daten | Eingang

| | |
|--------------------------|-------|
| Eingangsspannung DC min. | 0 V |
| Eingangsspannung DC max. | 240 V |

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 20 mm |
| Breite | 43 mm |
| Tiefe | 12 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 70 °C |