

Telemecanique Schaltgerätentstörmodul

Varistor, 48VAC/DC

24 V AC/DC

48 V AC/DC

VDR

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen


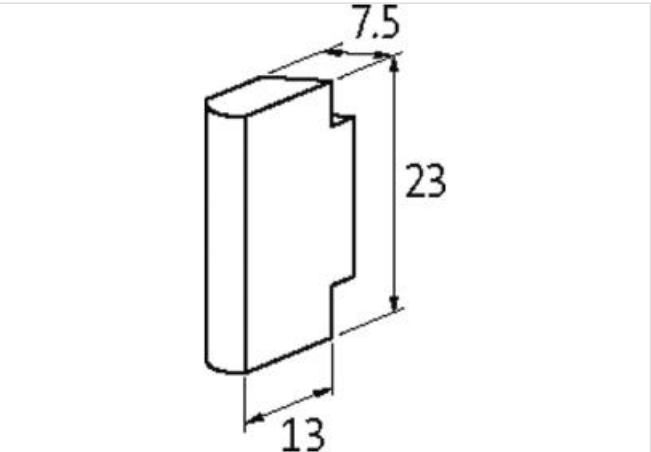


Abbildung stellvertretend

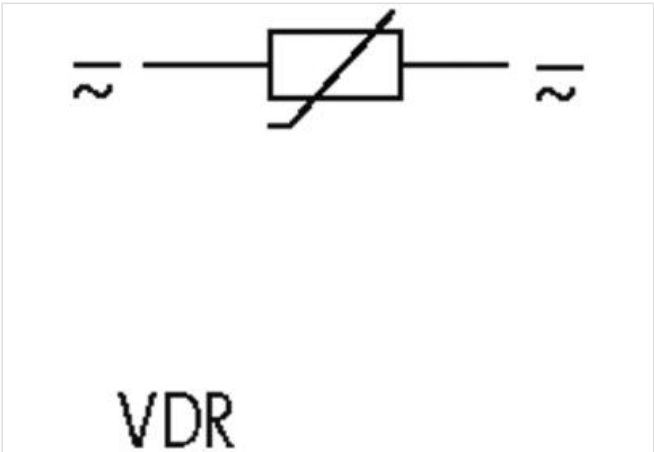

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
-------------	----------

ECLASS-12.0	27371013
-------------	----------

ETIM-5.0	EC002498
----------	----------

GTIN	4048879018111
------	---------------

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

Kompatibilität | Kompatibel zu

Passende Schaltgeräte	CAWM, M, SC-M
-----------------------	---------------

Elektrische Daten

Bedämpfungsfaktor	1.5× UN
-------------------	---------

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC min.	24 V
--------------------------	------

Eingangsspannung AC max.	53 V
--------------------------	------

Eingangsspannung DC min.	24 V
--------------------------	------

Eingangsspannung DC max.	53 V
--------------------------	------

Installation | Anschluss

Anschlussinformation	Steckkontakt
----------------------	--------------

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit	schwer entflammbar
--------------------	--------------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)	V-0
------------------------------------	-----

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	13 mm
------	-------

Breite	23 mm
--------	-------

Tiefe	7,5 mm
-------	--------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------